


BJ159

プレーンストラップ(ねじ穴付き)

標準在庫品 RoHS


IMAO

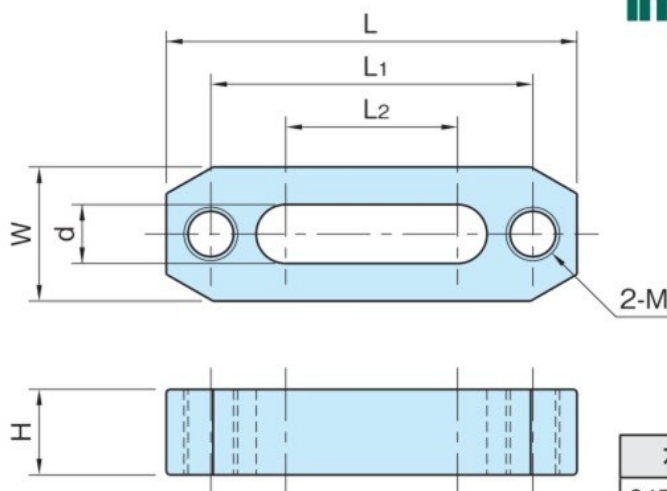

本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

品番	L	W	H	d	L ₂	M	L ₁	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
BJ159-08063	63	25	12	9	25	M 8×1.25	49	6.9	22	95	2,600
BJ159-08080	80				32		66			130	2,800
BJ159-10080	80	25	16	11	32	M10×1.5	60	11.3	45	150	2,900
BJ159-10100	100				40		80			200	3,300
BJ159-10125	125				45		105			275	3,700
BJ159-12100	100	32	19	13	40	M12×1.75	80	16.7	80	320	3,300
BJ159-12125	125				45		105			425	3,800
BJ159-12160	160		22		50		140			675	4,500
BJ159-16125	125	38	19	17	40	M16×2	101	18	115	480	3,900
BJ159-16160	160		22		50		136			760	5,200
BJ159-16200	200		25		60		176			1125	6,100
BJ159-20125	125	50	22	21	40	M20×2.5	95	19.7	157	470	4,600
BJ159-20160	160				50		130			665	5,400
BJ159-20200	200				60		170			1445	6,600

使用例・使用方法

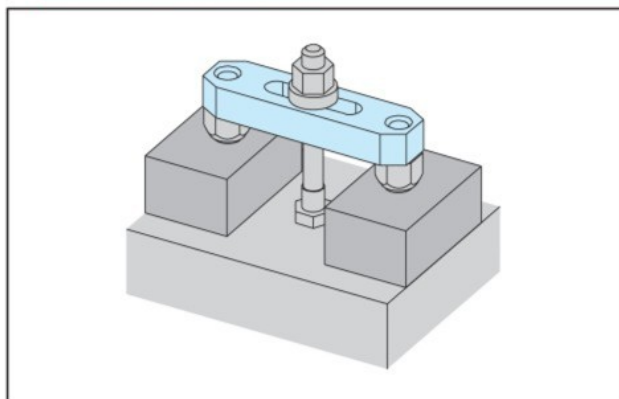

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
ブランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス