

BJ351

ナチュラルサポーター (シリンダータイプ)

標準在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO



BJ351

(ボールキャップスクリュー仕様)




BJ351-C

(ナールドナット仕様)


★One Point

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止

本体	シャフト
S45C 四三酸化鉄皮膜	SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

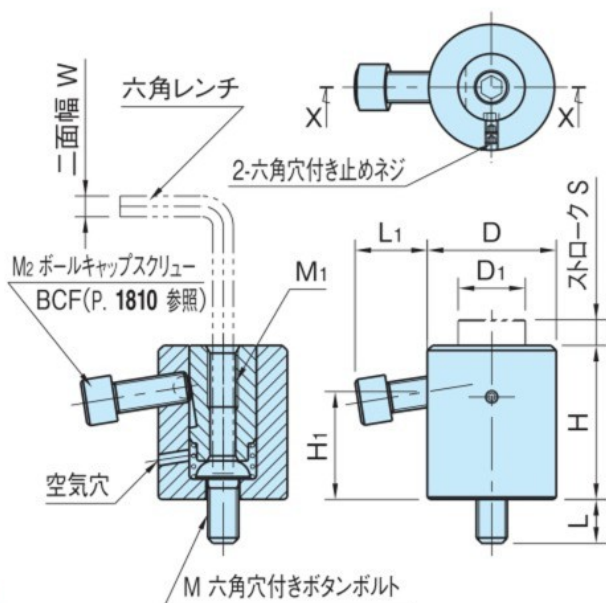

断面 X-X

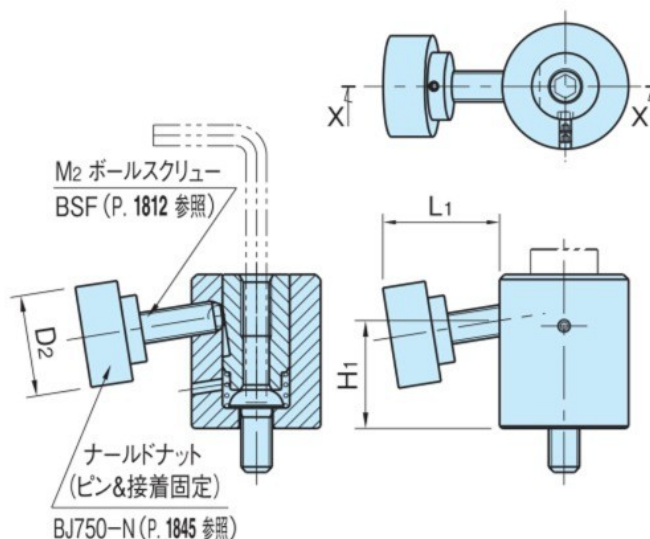

断面 X-X

*シャフト中心部より六角レンチにて取付けます。

BJ351

(ボールキャップスクリュー仕様)

BJ351-C

(ナールドナット仕様)

サイズ		H	S	M ₁	D ₁	D	M	L	W	H ₁
BJ351 BJ351-C	06001	33	6	M 6×1 深さ12	14	28	M 6×1	10	4	22
	08001	42	10	M 8×1.25深さ16	19	35	M 8×1.25	15	5	28.5
	10001	50		M10×1.5 深さ20	22	42	M10×1.5	14	6	34
	12001	60		M12×1.75深さ24	26	50	M12×1.75	17	8	42
	16001	70		M16×2 深さ32	33	60	M16×2	22	10	47