

BJ811

レストパッド(オネジ)

標準在庫品 **RoHS**

IMAO





BJ811-F
(先端研磨タイプ)





BJ811-R
(先端Rタイプ)





BJ811-S
(先端セレーションタイプ)

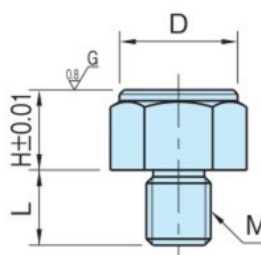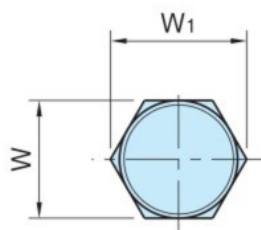

BJ811-F
(先端研磨タイプ)

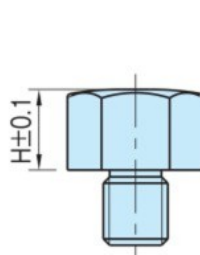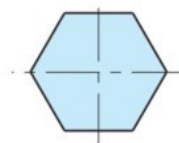

BJ811-R
(先端Rタイプ)

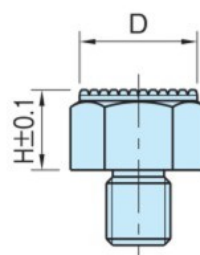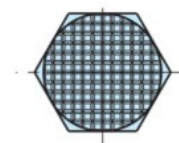


BJ811-S
(先端セレーションタイプ)

本体

SUM22L
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜

先端研磨タイプ		先端Rタイプ		先端セレーションタイプ		H	D	W	W ₁	M	L	質量 (g)
品番	価格	品番	価格	品番	価格							
BJ811-08010-F	3,500	BJ811-08010-R	3,000	BJ811-08010-S	3,300	10	17	17	19.4	M 8×1.25	10	24
BJ811-12010-F	3,800	BJ811-12010-R	3,300	BJ811-12010-S	3,500		22	22	25.2	M12×1.75	14	40
BJ811-12015-F	3,800	BJ811-12015-R	3,300	BJ811-12015-S	3,500	15	30	30	33	M16×2	19	56
BJ811-16015-F	8,200	BJ811-16015-R	6,100	BJ811-16015-S	7,600	15						130
BJ811-16020-F	8,300	BJ811-16020-R	6,200	BJ811-16020-S	7,900	20						155

使用例・使用方法

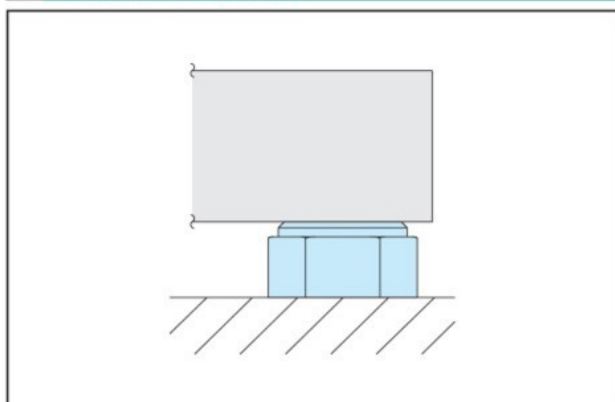

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス