

## SRP-C,DRP-C レストパッド

標準  
在庫品

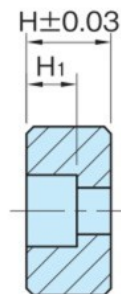
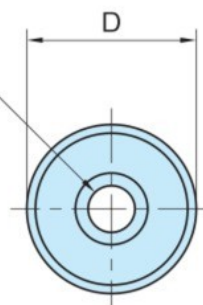
 
RoHS

材質の特性  
P.2231

Fairlane

SRP-C  
(スチール製)DRP-C  
(樹脂製)

M 六角穴付きボルト用

SRP-C  
(スチール製)DRP-C  
(樹脂製)

タイプ	本体
SRP-C	スチール(SNCM220) 浸炭焼入 四三酸化鉄皮膜 HRC60
DRP-C	ポリアセタール ホワイト

スチール製			樹脂製			D ( $^{0}_{-0.13}$ )	H	M	H <sub>1</sub>
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格				
SRP-100-C	4	1,220	DRP-100-C	1	1,100	10	10	M3	5
SRP-120-C	6	1,320	DRP-120-C		1,160				
SRP-122-C	7	1,320	DRP-122-C	1,160	12	12	M4	5.6	
SRP-160-C	11	1,420	DRP-160-C	2	1,290	16	10	M5	6.6
SRP-200-C	18	1,570	DRP-200-C	3	1,420	20			
SRP-250-C	32	1,630	DRP-250-C	6	1,530	25			

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
&グリッパインジケータ  
&スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
&ラッチオイルキャップ  
&ゲージアジャスター  
フット  
&キャスタ

テンショナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
&防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
&ストッパーサポーター  
&スパーサーワーク  
グリッパーボルト  
&ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

パイプ  
&バキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス