


RCS

ラウンドチップ スクリュー

標準在庫品 **RHS**

IMAO

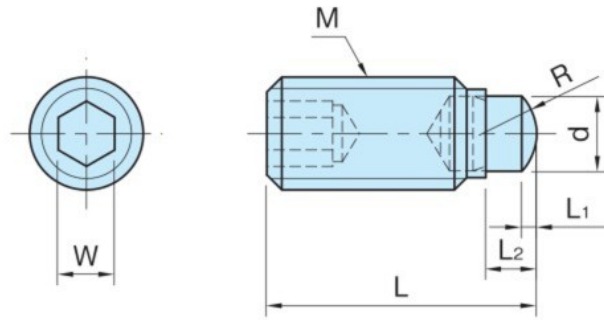


本体	チップ
S45CF 四三酸化鉄皮膜	SKS93 四三酸化鉄皮膜 HRC54~58

品番	M	L	d	L ₁	L ₂	W	R	最大耐荷重 (静荷重) (kN)	質量 (g)	価格
RCS 5×09	M 5×0.8	9	3	0.5	1.8	2.5	2.5	4.5	0.7	380
RCS 5×13		13							1.2	380
RCS 5×17		17							1.6	380
RCS 5×21		21							2.1	380
RCS 6×14	M 6×1	14.3	4	0.8	2.7	3	3	9	1.7	380
RCS 6×18		18.3							2.4	380
RCS 6×22		22.3							3.1	390
RCS 6×27		27.3							4.1	390
RCS 8×15	M 8×1.25	14.8	5.5	0.8	3.2	4	5	15	3.3	410
RCS 8×19		18.8							4.5	410
RCS 8×23		22.8							5.7	410
RCS 8×28		27.8							7.2	420
RCS 8×35		34.8						9.4	460	
RCS10×19	M10×1.5	18.9	7	1.1	3.5	5	6	20	6.7	430
RCS10×23		22.9							8.9	430
RCS10×28		27.9							11.1	460
RCS10×35		34.9							14.5	530
RCS10×43		42.9							18.5	530

特長

球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。

使用例・使用方法

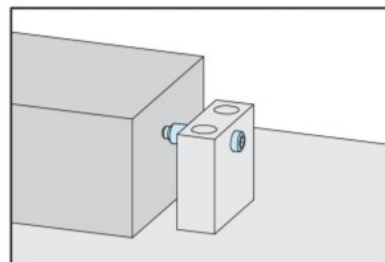

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリッパー
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストップバー
- サポーター & スパーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- バイス & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス