

BJ764

ローレットボルト

標準
在庫品

RoHS


SUS

IMAO



(スチール製)

(SUS製)

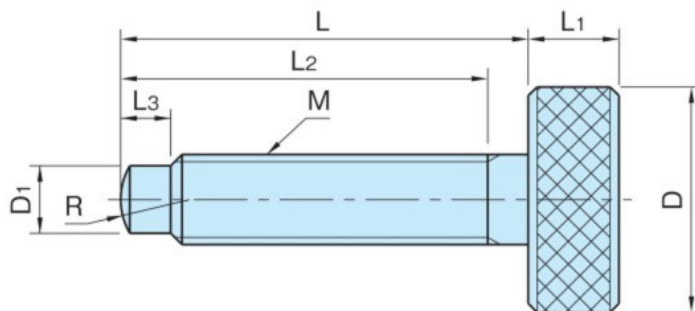

タイプ	本体
BJ764	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
BJ764-SUS	SUS440C 高周波焼入(先端部)

スチール製		SUS製		M	L	D	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	R	質量 (g)
品番	価格	品番	価格									
BJ764-05001	540	BJ764-05001-SUS	650	M 5×0.8	25 40	16	4	6	23 38	3	R 4	12 14
BJ764-05002	580	BJ764-05002-SUS	870									
BJ764-06001	580	BJ764-06001-SUS	910	M 6×1	35 50	18	4.5	7	33 48	3.5	R 5	19 21
BJ764-06002	700	BJ764-06002-SUS	1,150									
BJ764-08001	700	BJ764-08001-SUS	1,280	M 8×1.25	45 60	20	6	8	42 57	5	R 6	31 35
BJ764-08002	810	BJ764-08002-SUS	1,620									
BJ764-10001	810	BJ764-10001-SUS	1,850	M10×1.5	45 60	25	7.5	10	42 57	5.5	R 8	57 64
BJ764-10002	930	BJ764-10002-SUS	2,300									
BJ764-12001	930	BJ764-12001-SUS	2,400	M12×1.75	80	32	9	12	56.5 76.5	6.5	R10	125 140
BJ764-12002	1,160	BJ764-12002-SUS	2,900									
BJ764-16001	1,740	—	—	M16×2	100	40	12	16	76 96	8.5	R12	275 305
BJ764-16002	2,100	—	—									

使用例・使用方法

