

## BSRC-SUS


## ボール スクリュー(セラミックボール)

標準在庫品

RoHS

SUS

耐熱 200℃

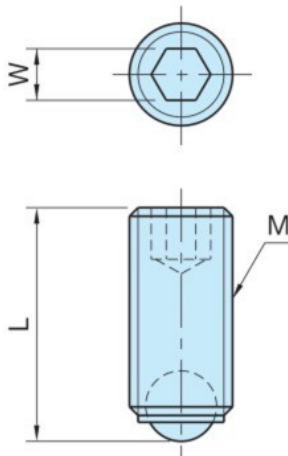

★One Point  
ボール材質セラミック

| 本体     | ボール                                             |
|--------|-------------------------------------------------|
| SUS303 | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub><br>(窒化ケイ素セラミックス) |

| 品 番           | ボール径  | M        | L    | W   | 質量<br>(g) | 価 格   |
|---------------|-------|----------|------|-----|-----------|-------|
| BSRC 5× 8-SUS | Sφ3   | M 5×0.8  | 8    | 2.5 | 0.8       | 830   |
| BSRC 5×12-SUS |       |          | 12   |     | 1.3       | 830   |
| BSRC 5×20-SUS |       |          | 20   |     | 2.3       | 860   |
| BSRC 6×10-SUS | Sφ4   | M 6×1    | 10.8 | 3   | 1.5       | 920   |
| BSRC 6×16-SUS |       |          | 16.8 |     | 2.4       | 920   |
| BSRC 6×20-SUS |       |          | 20.8 |     | 3         | 920   |
| BSRC 6×25-SUS |       |          | 25.8 |     | 3.9       | 960   |
| BSRC 8×10-SUS | Sφ5.5 | M 8×1.25 | 11.2 | 4   | 2.6       | 1,200 |
| BSRC 8×12-SUS |       |          | 13.2 |     | 3.2       | 1,200 |
| BSRC 8×20-SUS |       |          | 21.2 |     | 5.7       | 1,300 |
| BSRC 8×25-SUS |       |          | 26.2 |     | 7.3       | 1,300 |
| BSRC 8×30-SUS |       |          | 31.2 |     | 8.9       | 1,300 |
| BSRC10×12-SUS | Sφ7   | M10×1.5  | 13.7 | 5   | 5         | 1,400 |
| BSRC10×16-SUS |       |          | 17.7 |     | 6.8       | 1,500 |
| BSRC10×20-SUS |       |          | 21.7 |     | 8.7       | 1,600 |
| BSRC10×25-SUS |       |          | 26.7 |     | 11.2      | 1,600 |
| BSRC10×35-SUS | Sφ8.5 | M12×1.75 | 36.7 | 6   | 16.2      | 1,700 |
| BSRC12×16-SUS |       |          | 18   |     | 10        | 2,300 |
| BSRC12×20-SUS |       |          | 22   |     | 12.4      | 2,400 |
| BSRC12×30-SUS |       |          | 32   |     | 19.6      | 2,500 |
| BSRC12×40-SUS |       |          | 42   |     | 28.5      | 2,700 |

## 特 長

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐摩耗性にも優れています。

## 技術データ

耐熱温度 200℃