

BJ731

トグルパッド

標準在庫品 RoHS SUS



IMAO



(スチール製)




(SUS製)

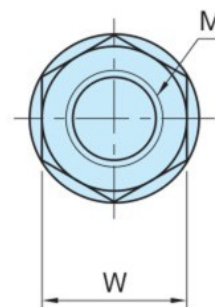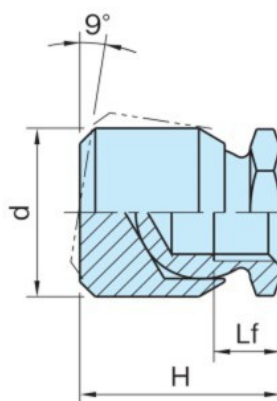

タイプ	本体
BJ731	S45C 高周波焼入(ワーク当て面) 四三酸化鉄皮膜
BJ731-SUS	SUS304

スチール製			SUS製			M	Lf	H	d	許容荷重(kN)		質量(g)
品番	W	価格	品番	W	価格					静荷重	繰返し荷重	
BJ731-08017	13	1,970	BJ731-08017-SUS	14	2,900	M 8×1.25	6	17	15	8	5.3	18
BJ731-10022	17	1,970	BJ731-10022-SUS	17	3,300	M10×1.5	8	22	20	11	7.3	38
BJ731-12025	19	1,970	BJ731-12025-SUS	19	3,800	M12×1.75		25	22	15.9	10.6	60
BJ731-16033	24	2,100	—	—	—	M16×2	10	33	28	26.7	17.8	130
BJ731-20025	30	3,300	—	—	—	M20×2.5	14	40	35	37.5	25	210

使用例・使用方法

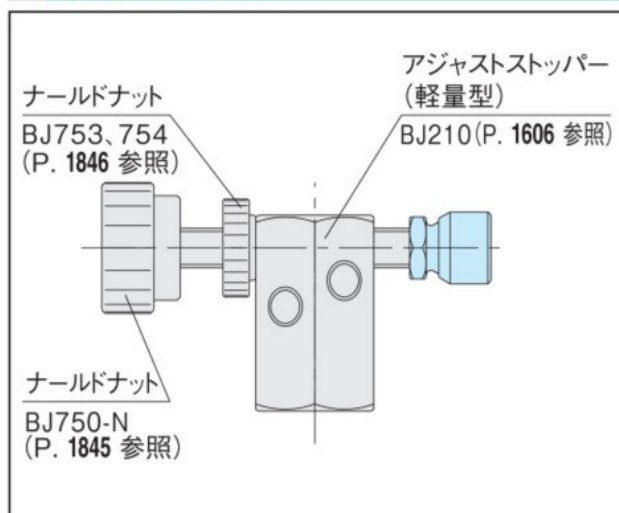

クランプヘッド、サポートヘッドに。

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブラジャ

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス