

## BJ739

## フランジナット(球面座金付き)

標準 在庫品 **RoHS** **SUS**



IMAO



(スチール製)



(SUS製)

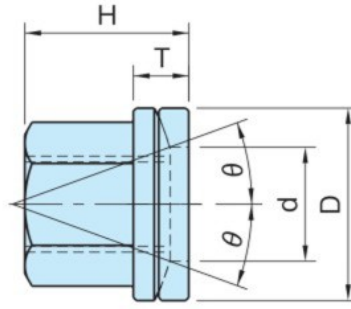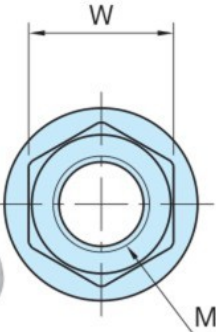

タイプ	本体
BJ739	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
BJ739-SUS	SUS316

スチール製		SUS製		M	D	H	W	d	T	θ	質量 (g)
品番	価格	品番	価格								
BJ739-06001	690	BJ739-06001-SUS	2,300	M 6×1	13	10.7	10	7	4.3	2°	8
BJ739-08001	690	BJ739-08001-SUS	2,600	M 8×1.25	18	13.5	13	9.5	5.2		13
BJ739-10001	810	BJ739-10001-SUS	2,900	M10×1.5	22	17	17	12	6	2.5°	27
BJ739-12001	970	BJ739-12001-SUS	3,200	M12×1.75	26	20.5	19	15	7.5	3°	31
BJ739-16001	1,160	—	—	M16×2	32	27	24	19	9	2.5°	79
BJ739-20001	1,620	—	—	M20×2.5	40	34.5	30	23	12		149

## BJ740

## フランジナット(フラット型)

標準 在庫品 **RoHS** **SUS**



IMAO



(スチール製)



(SUS製)

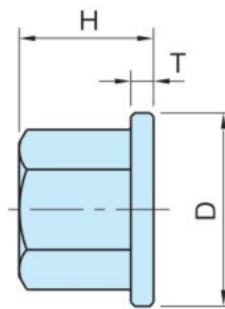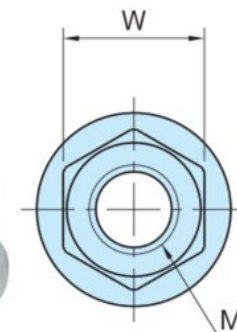

タイプ	本体
BJ740-06~20	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39
BJ740-24	スチール 四三酸化鉄皮膜
BJ740-SUS	SUS316

スチール製		SUS製		M	D	H	W	T	質量 (g)
品番	価格	品番	価格						
BJ740-06001	420	BJ740-06001-SUS	920	M 6×1	13	9	10	2	6
BJ740-08001	420	BJ740-08001-SUS	1,050	M 8×1.25	18	12	13	2.5	11
BJ740-10001	460	BJ740-10001-SUS	1,330	M10×1.5	22	15	17	3	24
BJ740-12001	550	BJ740-12001-SUS	1,680	M12×1.75	26	18	19		34
BJ740-16001	660	—	—	M16×2	32	24	24	4	67
BJ740-20001	860	—	—	M20×2.5	40	30	30		126
BJ740-24001	1,390	—	—	M24×3	45	36	36	6	230