


## BJ753

## ナールドナット

標準 在庫品 

IMAO

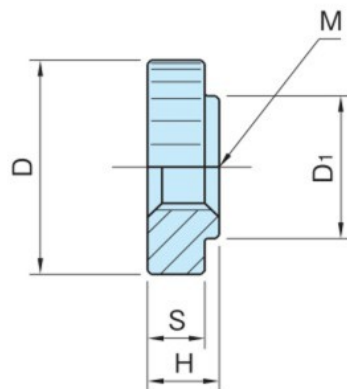

本体

S45C  
四三酸化鉄皮膜


品番	M	D	H	D <sub>1</sub>	S	質量 (g)	価格
BJ753-06001	M 6×1	24	6	12	5	17	840
BJ753-08001	M 8×1.25	30	8	16	6	30	970
BJ753-10001	M10×1.5	36	10	20	8	59	1,090
BJ753-12001	M12×1.75	40	12	22	10	90	1,110

## BJ754

## ナールドナット

標準 在庫品 

IMAO

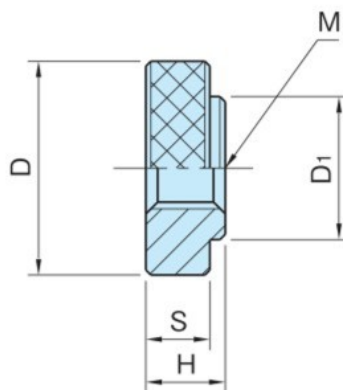

本体

SUM24L  
四三酸化鉄皮膜

品番	M	D	H	D <sub>1</sub>	S	質量 (g)	価格
BJ754-06001	M 6×1	19	6	13	5	11	740
BJ754-08001	M 8×1.25		8		7	13	800
BJ754-10001	M10×1.5		10		12	800	
BJ754-12001	M12×1.75	25	10	19	8	26	860
BJ754-16001	M16×2					20	860

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップインジケータ  
& スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチオイルキャップ  
& ゲージアジャスター  
フット  
& キヤスタ

テンションナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
& 防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
& ストッパーサポーター  
& スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
& ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& パキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス