


BJ723

ダイヤピン

標準 在庫品 **RoHS**

IMAO

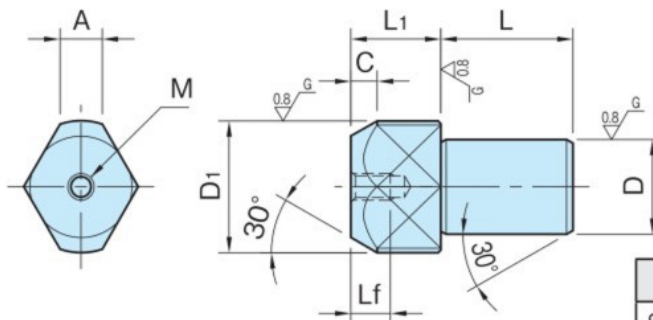

本体
SK95
焼入焼戻
研磨仕上
HRC55~60

品番	D ₁ (h6)	L ₁	A	C	D (p6)	L	M	L _f	質量 (g)	価格
BJ723-08021	8	9	2.2	3	5	10	M3×0.5	4.5	4	1,510
BJ723-10021	10	11	3		7	11			9	1,510
BJ723-12021	12	12	3.5	4	8	13	M5×0.8	8	13	1,620
BJ723-14021	14	13	4		10	15			23	1,620
BJ723-16021	16	14	5		12	18			38	1,850
BJ723-18021	18	15	5.5	5	13	20			45	1,850
BJ723-20021	20		6		14	22			60	2,100
BJ723-22021	22	17	7		16	80			2,400	
BJ723-25021	25		8		18	25	110	2,900		

関連製品ページ

取外しには **NKL** ノックレスがご利用いただけます。
(P. 1903 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンションナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スパース
- ワークグリップ
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス