

## CP731


## ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン)

標準在庫品 **RoHS**




**CP731-LC**  
(テーパピン)

**CP731-SC**  
(ストレートピン)

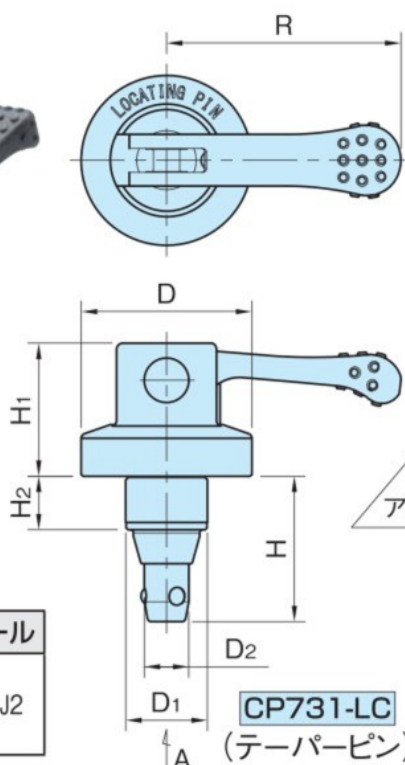

**CP731-LC**  
(テーパピン)

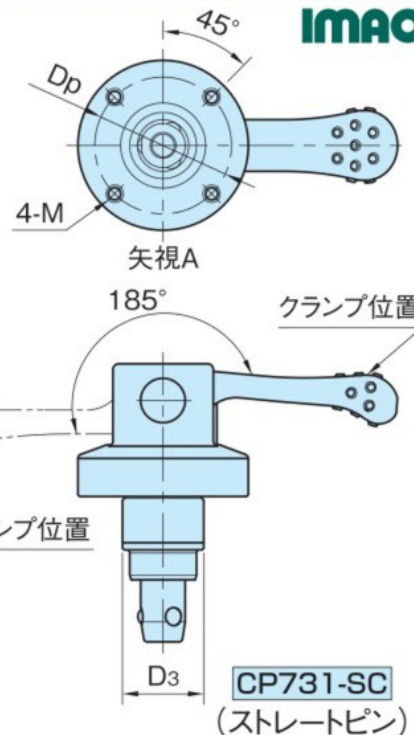

**CP731-SC**  
(ストレートピン)


| 本体                | カムレバー                     | ボール  |
|-------------------|---------------------------|------|
| SCM440<br>塩浴軟酸化処理 | SCM440<br>焼入焼戻<br>四三酸化鉄皮膜 | SUJ2 |

| 品番                  | D <sub>1</sub><br>(g6) | D <sub>3</sub><br>( $\pm 0.02$<br>-0.06) | H <sub>2</sub> | D  | H <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | H  | M         | D <sub>p</sub> | R  | カムレバー<br>(P. 216 参照) |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|----|-----------|----------------|----|----------------------|
| <b>CP731-0939LC</b> | 18                     | —                                        | 9.5            | 39 | 30             | 9              | 30 | M4×0.7深さ6 | 30             | 50 | QLCA-05              |
| <b>CP731-0939SC</b> | —                      | 18                                       |                |    |                |                |    |           |                |    |                      |
| <b>CP731-1246LC</b> | 22                     | —                                        | 14.5           | 46 | 36             | 12             | 40 |           | 37             | 63 | QLCA-06              |
| <b>CP731-1246SC</b> | —                      | 22                                       |                |    |                |                |    |           |                |    |                      |
| <b>CP731-1656LC</b> | 28                     | —                                        | 19.5           | 56 | 42             | 16             | 51 | M5×0.8深さ7 | 45             | 80 | QLCA-08              |
| <b>CP731-1656SC</b> | —                      | 28                                       |                |    |                |                |    |           |                |    |                      |

| 品番                  | クランプ力<br>(N) | レバー荷重<br>(N) | 質量<br>(g) | 価格     | 適用プッシュ<br>(P. 1950 参照) |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------------------|
| <b>CP731-0939LC</b> | 600          | 60           | 191       | 19,800 | <b>CP735-0939L</b>     |
| <b>CP731-0939SC</b> |              |              | 189       | 18,700 | <b>CP735-0939S</b>     |
| <b>CP731-1246LC</b> | 1200         | 130          | 297       | 23,100 | <b>CP735-1246L</b>     |
| <b>CP731-1246SC</b> |              |              | 294       | 22,000 | <b>CP735-1246S</b>     |
| <b>CP731-1656LC</b> | 1800         | 160          | 654       | 29,700 | <b>CP735-1656L</b>     |
| <b>CP731-1656SC</b> |              |              | 648       | 28,600 | <b>CP735-1656S</b>     |

### 使用例・使用方法

#### ■取付け穴加工寸法

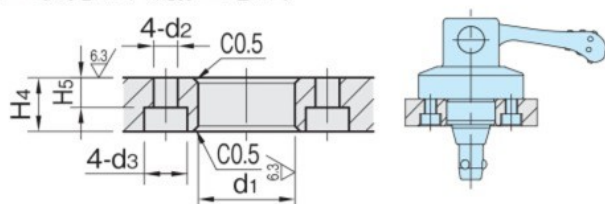

| サイズ               | d <sub>1</sub><br>(H7) | H <sub>4</sub><br>( $\pm 0.05$ ) | d <sub>2</sub> | H <sub>5</sub> | d <sub>3</sub> |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>CP731-0939</b> | 18                     | 10                               | 4.5            | 5              | 8              |
| <b>CP731-1246</b> | 22                     | 15                               |                | 10             |                |
| <b>CP731-1656</b> | 28                     | 20                               | 5.5            | 14             | 10             |

### 付属品

- ・ **CP731-0939**: 六角穴付きボルト M4×0.7-10L…4個
- ・ **CP731-1246**: 六角穴付きボルト M4×0.7-15L…4個
- ・ **CP731-1656**: 六角穴付きボルト M5×0.8-20L…4個

### 参照ページ

ワンタッチフレックスロケーター六角タイプ・カムレバータイプの特長と使用方法(P. 1954 参照)

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップ

インジケータ  
& スケール

アクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチ

オイルキャップ  
& ゲージ

アジャスター  
フット  
& キャスタ

テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

ベアリング  
コンポーネント

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ダンパー  
& 防振部品

ブランジャー

自動化  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
& ストップバー

サポーター  
& スペーサー

ワーク  
グリップ

ボルト  
& ナット

位置決め  
部品

治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& バキューム

吊具

工場用  
無線機器

各種  
サービス