

AL2SP

アルミ 2スポーク ハンドル車

標準在庫品

RHS

追加工可

軸穴加工

回止穴加工

P.2206


IMAO



AL2SP-N
(握り用メネジなし)



AL2SP
(握り用メネジあり)
注) 握りは別売品です。

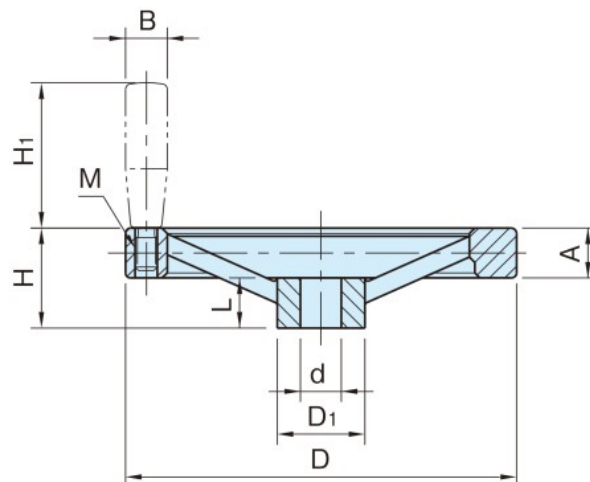

本体

アルミ合金 (AC4B)
バフ研磨

握り用メネジなし	握り用メネジあり		D	d (H8)	H	A	D ₁	L	質量 (g)
品 番	品 番	M							
AL2SP 80N	AL2SP 80	M 6×1	80	10	28	14	24	16	160
AL2SP100N	AL2SP100		100				26	17	250
AL2SP125N	AL2SP125	M 8×1.25	125	12	33	15	31	18	380
AL2SP160N	AL2SP160	M10×1.5	160	14	39	21.5	36	20	600
AL2SP200N	AL2SP200		200	18	45		42	24	1020
AL2SP250N	AL2SP250		250	22	50		48	28	1700

握り用メネジあり 品 番	推奨 回転グリップ (P. 406 参照)		B	H ₁
	品 番	品 番		
AL2SP 80 AL2SP100	RG 28	—	14	28
	RG 40	RG40N	18	40
	RG 50	RG50N	21	50
AL2SP125	RG 65	RG65N	23	65
	—	RG80NB	26	80
AL2SP160	RG 80	RG80N	26	80
AL2SP200	RG 90	RG90N	28	90
AL2SP250	RG115	—	29	116

注意事項

- ・握りは別売品です。別途ご注文ください。
- ・ALG アルミ固定握り、ALG-R アルミ回転握りもご使用できます。(P. 412 参照)
- ・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。

追加工を承ります!



ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス