

SSH,SSHR

小型 ステンレス ハンドル車

標準在庫品 **RoHS** **SUS** 追加加工可 軸穴加工 回止穴加工 P.2206



IMAO




SSH
(握りなし)



SSHR
(回転握り付き)

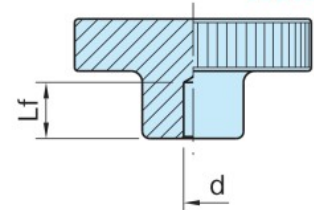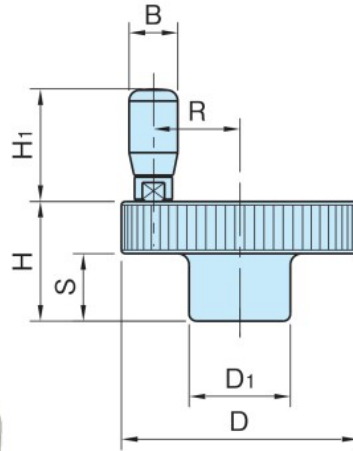

SSH-C SSHR-C
(下穴)

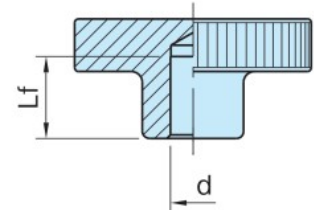

SSH-R SSHR-R
(精度穴)

タイプ	ハンドル車	握り
SSH	SUS303	-
SSHR		SUS303

サイズ	D	下穴		精度穴		H	D ₁	S	SSHRタイプのみ		
		d	Lf	d(H8)	Lf				B	H ₁	R
SSH 50	50	5	15	10	18	28	22	15	13	30	17
SSHR 63	63			12	22	32	27	18			23

握りなし		SRG-S型 回転握り付き(P. 410 参照)		ボス穴
品番	質量(g)	品番	質量(g)	
SSH50C	240	SSHR50C	260	下穴
SSH63C	420	SSHR63C	440	
SSH50R	230	SSHR50R	250	精度穴
SSH63R	400	SSHR63R	420	

注意事項
SSHタイプには握り取付け用メネジがありません。

参照ページ
軸穴加工を承ります。またSSH-R SSHR-Rは回り止め穴加工を承ります。(P. 2206 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル&グリップ
- インジケータ&スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ&ラッチ
- オイルキャップ&ゲージ
- アジャスターフット&キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー&防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ&ストッパー
- サポーター&スペーサー
- ワークグripper
- ボルト&ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ&バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス