

ノーマル
クサビカラー® クランプレバー付当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。
特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。

IQコード 010101



黒染め



SUS304



クサビカラー®構造

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L／黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト／静電塗装)

注文例

材質記号 色記号

SCK1015


C**S**

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
(S)	シルバーグレー
(B)	つや消し黒
(O)	オレンジ

単位：mm

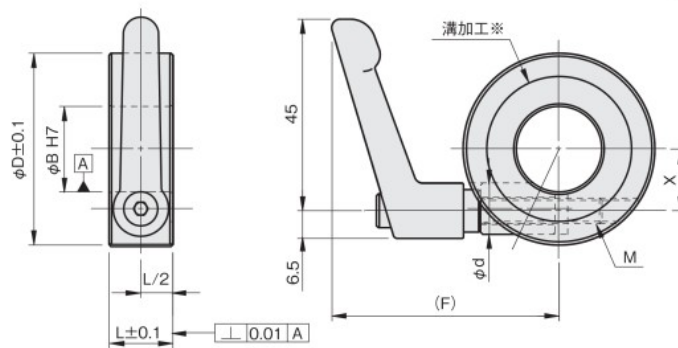

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	φd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
								黒染め C	SUS304 S
10	15	35	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015□○	1,750	2,550
12	15	38	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215□○	1,750	2,550
15	15	40	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515□○	1,850	2,650
16	15	42	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615□○	1,850	2,650
20	15	46	12.1	14	53.9	M6×32	SCK 2015□○	1,900	2,900
25	15	50	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515□○	2,000	3,150
30	15	56	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015□○	2,150	3,600
35	20	65	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520□○	2,300	4,000
40	20	70	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020□○	2,450	4,900
50	20	85	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020□○	2,950	6,000

○クランプレバーは締付トルク4.5[N・m]以下でご使用下さい。