

ノーマル
スタンダードセパレートカラー®当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
コンパクトサイズを新たに追加ラインアップ。

IQコード 010106



黒染め



三価クロメートメッキ



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)2本
U	鉄 S45C／三価クロメートメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
N	鉄 S45C／ニッケルクロムメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
A	アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7)2本



注文例

材質記号

SCSS 0308 **C**

内径3mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

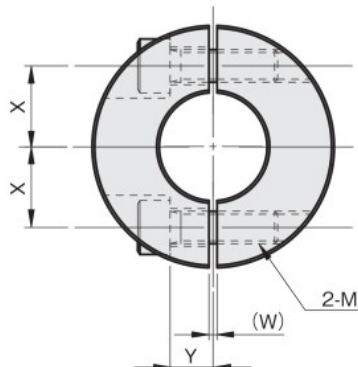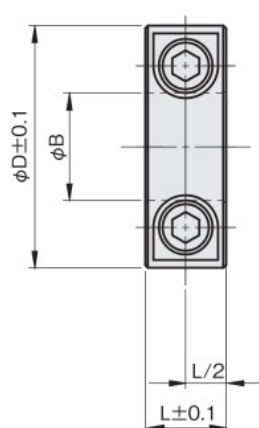

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)					
								黒染め C	三価 クロメートメッキ U	無電解 ニッケルメッキ M	ニッケル クロムメッキ N	SUS304 S	A2017 A
3	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0308□	600	—	680	—	850	500
4	8	15	1	4.5	3	M3×8	SCSS 0408□	640	—	700	700	1,000	570
5	6	16	1	5	3	M2.6×6	SCSS 0506□	720	—	840	—	1,200	—
	8	20	1	5.5	4	M3×10	SCSS 0508□	660	—	740	740	1,080	630
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0510□	660	—	740	—	1,080	—
6	6	18	1	6	3	M2.6×6	SCSS 0606□	760	—	840	—	1,300	—
	8	20	1	6	4	M3×10	SCSS 0608□	700	—	740	740	1,180	650
	10	20	1	6	4	M4×10	SCSS 0610□	700	—	740	—	1,180	—
8	6	22	1.5	7	3	M2.6×8	SCSS 0806□	800	—	920	—	1,300	—
	8	25	1.5	8	5	M3×10	SCSS 0808□	730	800	820	820	1,200	650
	10	25	1.5	8	5	M4×12	SCSS 0810□	730	—	820	—	1,200	—
	12	28	1.5	8.5	5	M5×16	SCSS 0812□	730	—	820	—	1,200	—
	15	30	1.5	9	5	M6×15	SCSS 0815□	730	—	820	—	1,200	—

追加工

内径拡大
▶P.442穴
▶P.562ザグリ穴
▶P.572ネジ穴
▶P.73Dカット・ネジ穴
▶P.95キー溝
▶P.109外周ネジ
▶P.112