

**3穴付  
スタンダードセットカラー****当日出荷**  
受付16時RoHS2  
適合品CAD  
2DCAD  
3D

IQコード 010303

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。  
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。



黒染め


| 材質／表面処理    | 付属品                  |
|------------|----------------------|
| 鉄 S45C／黒染め | 六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本 |

## 注文例

**SC 1208CP3**

内径12mm、幅8mm、黒染め

単位：mm

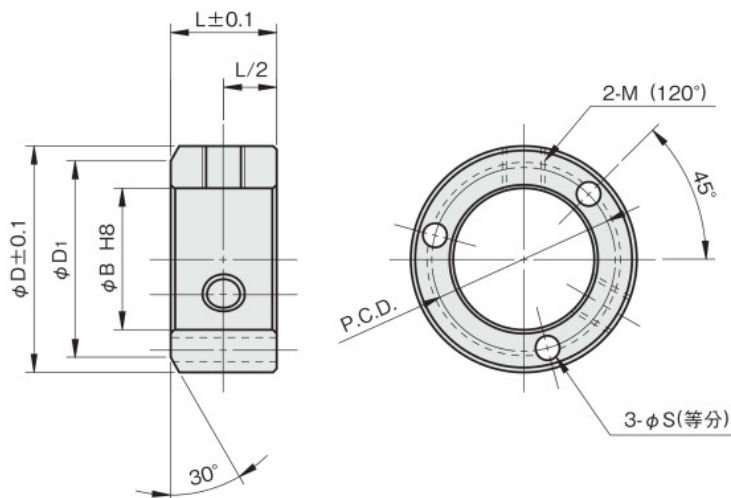

ノーマル

銅管用

六角  
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング  
固定用

Dカット

内径ネジ

六角  
内径ネジキー逃がし  
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

## オプション

ちょうボルト  
▶P.117傷防止ネジ  
▶P.118