

**3ザグリ穴付
クサビカラー® クランプレバー付****当日出荷**
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3DIQコード **010401**

クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締め付けができます。
特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。
ボルトの頭が出ないザグリ仕様。



黒染め



SUS304



ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS

材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 S45C ／黒染め	クサビ(SUS304/モリブデンコート)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUM22L/黒染め) レバー部(亜鉛ダイカスト/静電塗装)
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 クランプレバー1本 ネジ部(SUS303) レバー部(亜鉛ダイカスト/静電塗装)

注文例

材質記号

色記号


SCK1015 C Z3 S

内径10mm、幅15mm、黒染め、色シルバーグレー

■色(クランプレバー)

色記号	色
S	シルバーグレー
B	つや消し黒
O	オレンジ

単位：mm

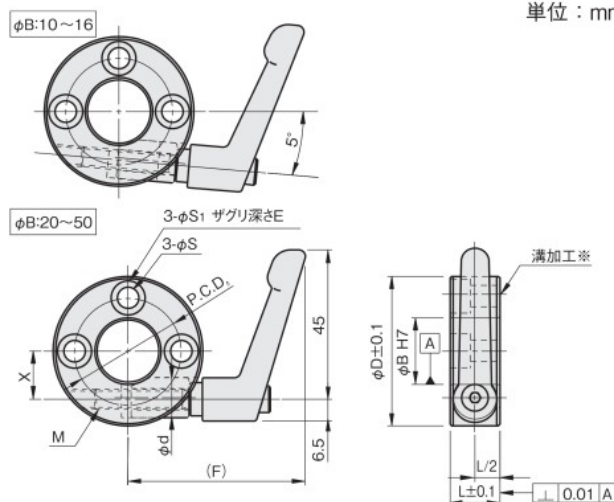

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 φB	幅 L	外径 φD	横穴				φd	X	(F)	締付ネジ M	品番 □:材質記号 ○:色記号	価格(円)	
			φS	P.C.D.	φS ₁	E						黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	7.5	4	12.1	9.5	49.8	M6×25	SCK 1015 □Z3 ○	2,050	3,150
12	15	38	5.5	24	9	5	12.1	10.5	50	M6×25	SCK 1215 □Z3 ○	2,050	3,150
15	15	40	6.6	28	10.5	6	12.1	12	53.4	M6×32	SCK 1515 □Z3 ○	2,150	3,250
16	15	42	6.6	28	10.5	6	12.1	12	54.5	M6×32	SCK 1615 □Z3 ○	2,150	3,250
20	15	46	6.6	34	10.5	6	12.1	14	55	M6×32	SCK 2015 □Z3 ○	2,250	3,550
25	15	50	6.6	38	10.5	6	12.1	16.5	55.6	M6×32	SCK 2515 □Z3 ○	2,350	3,750
30	15	56	6.6	44	10.5	6	12.1	19	59.1	M6×40	SCK 3015 □Z3 ○	2,500	4,250
35	20	65	6.6	48	10.5	6	14.1	22.5	60.7	M6×40	SCK 3520 □Z3 ○	2,700	4,750
40	20	70	6.6	56	10.5	6	14.1	25	65.4	M6×50	SCK 4020 □Z3 ○	2,850	5,650
50	20	85	6.6	68	10.5	6	14.1	29.5	72.7	M6×50	SCK 5020 □Z3 ○	3,350	6,750

○クランプレバーは締付トルク4.5[N・m]以下でご使用下さい。