



3ザグリ穴付 クサビカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

特殊形状のクサビにより少ない力で締め付け可能。
端面の穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。
ボルトの頭が出ないザグリ仕様。

IQコード 010402



黒染め



SUS304




材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	クサビ(SUS304／モリブデンコート)1個 六角穴付ボルト(SCM435／黒染め)1本
S	ステンレス SUS304	クサビ(SUS304)1個 六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号
SCK1015 **C** **Z3**
内径10mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

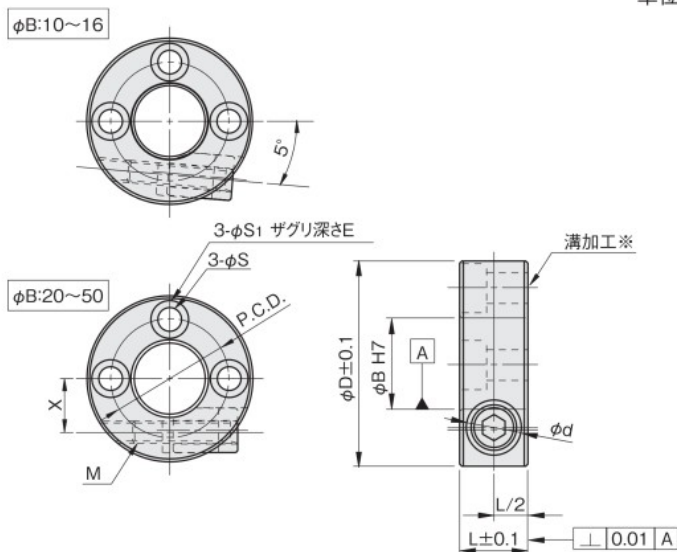

※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

内径 ϕB	幅 L	外径 ϕD	横穴				ϕd	X	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)	
			ϕS	P.C.D.	ϕS_1	E					黒染め C	SUS304 S
10	15	35	4.5	24	7.5	4	12.1	9.5	M6×18	SCK 1015 □ Z3	1,150	1,750
12	15	38	5.5	24	9	5	12.1	10.5	M6×18	SCK 1215 □ Z3	1,150	1,750
15	15	40	6.6	28	10.5	6	12.1	12	M6×18	SCK 1515 □ Z3	1,250	1,850
16	15	42	6.6	28	10.5	6	12.1	12	M6×18	SCK 1615 □ Z3	1,250	1,850
20	15	46	6.6	34	10.5	6	12.1	14	M6×20	SCK 2015 □ Z3	1,350	2,150
25	15	50	6.6	38	10.5	6	12.1	16.5	M6×20	SCK 2515 □ Z3	1,450	2,350
30	15	56	6.6	44	10.5	6	12.1	19	M6×25	SCK 3015 □ Z3	1,550	2,750
35	20	65	6.6	48	10.5	6	14.1	22.5	M6×35	SCK 3520 □ Z3	1,750	3,250
40	20	70	6.6	56	10.5	6	14.1	25	M6×35	SCK 4020 □ Z3	1,900	4,150
50	20	85	6.6	68	10.5	6	14.1	29.5	M6×35	SCK 5020 □ Z3	2,400	5,250

セットカラー

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS