

**3ネジ穴付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。

IQコード **010703**

黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本


注文例

材質記号

SCS 1515 **C** **N3**

内径15mm、幅15mm、黒染め

単位：mm

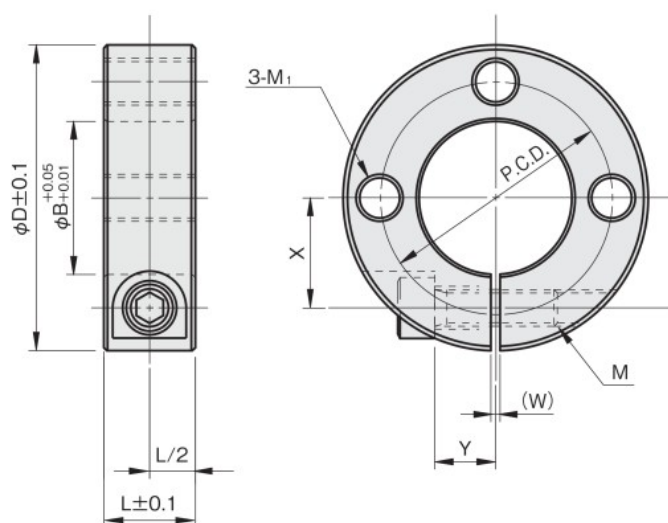

内径 φB	幅 L	外径 φD	ネジ穴		W	X	Y	締付ネジ M	品番	価格(円)		
			M ₁	P.C.D.						黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
15	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	M6×20	SCS 1515□N3	1,200	1,250	1,850
16	15	40	M6×P1.0	28	1.5	13	8	M6×20	SCS 1615□N3	1,200	1,250	1,850
20	15	45	M6×P1.0	34	1.5	15	8	M6×20	SCS 2015□N3	1,300	1,550	2,150
25	15	50	M6×P1.0	38	1.5	18	10	M6×25	SCS 2515□N3	1,450	1,650	2,450
30	15	55	M6×P1.0	44	1.5	20	10	M6×25	SCS 3015□N3	1,650	2,050	2,850
35	15	60	M6×P1.0	48	2	23	12	M6×25	SCS 3515□N3	1,750	2,250	4,150
40	18	70	M8×P1.25	56	2	26	13	M8×30	SCS 4018□N3	2,100	2,550	4,850