

ベアリング固定用（ロング）
スタンダードセットカラー当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

IQコード 010802

止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。



黒染め



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付止めネジ（くぼみ先 黒染め）2本
S	ステンレス SUS304	六角穴付止めネジ（くぼみ先 SUSXM7）2本

注文例



材質記号

SC 0609 **C** LB1

内径6mm、幅9mm、黒染め

図1



2-M 120°

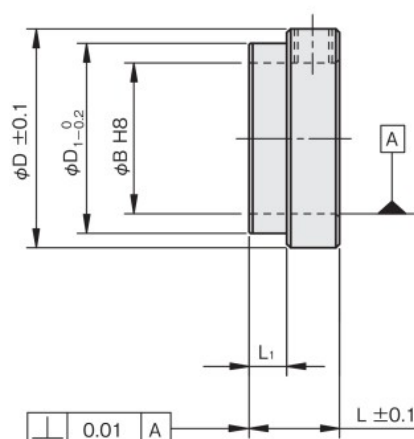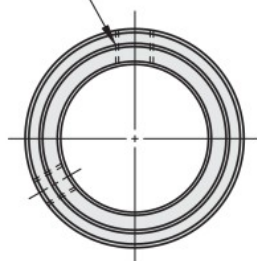

単位：mm

図2（表中★印）

2-M 120°

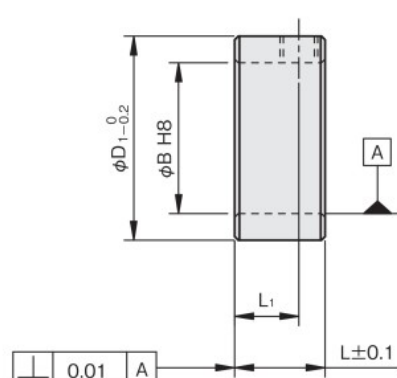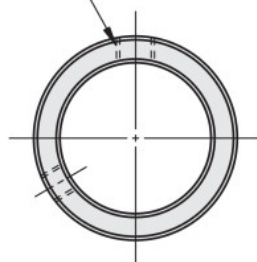

オプション

傷防止ネジ
▶P.118