



ベアリング固定用（ロング） スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。

IQコード 010804



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト（黒染め）1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト（SUSXM7）1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト（SUSXM7）1本


注文例

材質記号

SCS0812 **C** LB1

内径8mm、幅12mm、黒染め

単位：mm

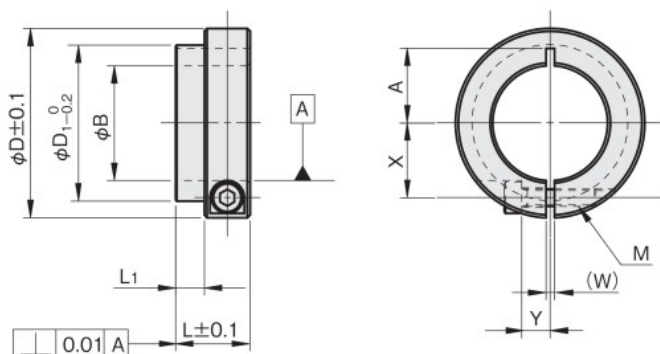

φB寸法公差

φB	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~55	+0.06 +0.01