

Dカットネジ付
スタンダードスリットカラー®当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
Dカット面のネジ穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。

IQコード 011004

セットカラー



黒染め



無電解ニッケルメッキ



SUS304


材質記号	材質／表面処理	付属品
C	鉄 S45C／黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 0815 **C** TN

内径8mm、幅15mm、黒染め

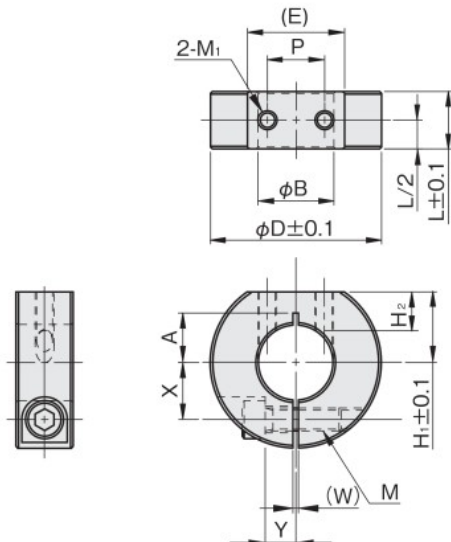

単位：mm

φB寸法公差

φB	公差
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	幅 L	外径 φD	Dカット部					W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			H ₁	(E)	M ₁	P	H ₂							黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
8	15	30	13	15	★M3	8	7	1.5	10	6	8	M5×16	SCS 0815□TN	950	1,000	1,450
10	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1015□TN	1,000	1,050	1,600
12	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1215□TN	1,000	1,050	1,600
13	15	35	15	18	★M4	10	7	1.5	11.5	6	10	M5×16	SCS 1315□TN	1,000	1,050	1,600
15	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1515□TN	1,100	1,150	2,050
16	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1615□TN	1,100	1,150	2,050
17	15	40	17	21.1	★M5	12	7	1.5	13	8	—	M6×20	SCS 1715□TN	1,100	1,200	2,050
18	15	45	18.5	25.6	★M5	15	7	1.5	15	8	—	M6×20	SCS 1815□TN	1,150	1,250	2,200
20	15	45	18.5	25.6	M5	15	9	1.5	15	8	—	M6×20	SCS 2015□TN	1,150	1,250	2,200
25	15	50	21	27.1	M5	20	10	1.5	18	10	—	M6×25	SCS 2515□TN	1,350	1,400	2,650
30	15	55	23.5	28.6	M6	21	10	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3015□TN	1,400	1,500	2,950
35	15	60	26	29.9	M6	23	10	2	23	12	—	M6×25	SCS 3515□TN	1,500	1,600	3,200
40	18	70	30	36.1	M6	26	12	2	26	13	—	M8×30	SCS 4018□TN	1,900	2,050	4,250
45	18	75	32.5	37.4	M6	28	12	3	28	14	—	M8×30	SCS 4518□TN	2,350	2,550	5,000
50	22	85	37	41.8	M8	28	13	3	32	16	—	M10×35	SCS 5022□TN	2,450	2,750	5,900

★印のネジ穴は貫通していません。下穴のみ貫通となります。

追加工

Dカット・ネジ穴
▶P.95

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジキー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS