

**ダンパー付
スタンダードスリットカラー®****当日出荷**
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3Dスリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
ダンパー付のため、衝突などによる衝撃音を緩和します。IQコード **011801**

カチオン電着塗装



無電解ニッケルメッキ



SUS304

材質記号	材質／表面処理	付属品
Z	鉄 S45C／カチオン電着塗装	六角穴付ボルト(黒染め) 1本
M	鉄 S45C／無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本


注文例

材質記号

SCS 0310 Z D

内径3mm、幅10mm、カチオン電着塗装

単位：mm

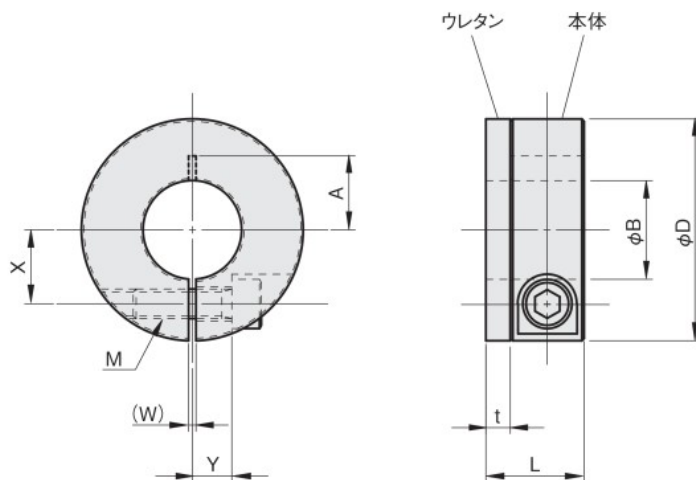

φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50	+0.06 +0.01

内径 φB	総幅 L	外径 φD	ウレタン		W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)		
			t	硬度 (ショア)							カチオン 電着塗装 Z	無電解 ニッケルメッキ M	SUS304 S
3	10	15	2	A70	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0310□D	650	680	1,150
4	10	15	2	A70	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0410□D	650	680	1,150
5	12	20	2	A70	1	6	4	6	M4×1	SCS 0512□D	650	680	1,200
6	12	20	2	A70	1	6	4	6	M4×10	SCS 0612□D	650	680	1,200
8	18	30	3	A90	1.5	9	5	10	M6×15	SCS 0818□D	750	800	1,500
10	18	35	3	A90	1.5	10	6	12.5	M6×18	SCS 1018□D	800	850	1,650
12	18	35	3	A90	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1218□D	800	850	1,650
13	18	35	3	A90	1.5	11	6	12.5	M6×18	SCS 1318□D	800	850	1,650
15	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1518□D	950	1,000	1,850
16	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1618□D	950	1,000	1,850
17	18	40	3	A90	1.5	13	8	13	M6×20	SCS 1718□D	950	1,050	2,050
18	18	45	3	A90	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 1818□D	1,050	1,100	2,050
20	20	45	5	A90	1.5	15	8	15	M6×20	SCS 2020□D	1,100	1,150	2,100
25	20	50	5	A90	1.5	18	10	18	M6×25	SCS 2520□D	1,250	1,300	2,600
30	20	55	5	A90	1.5	20	10	—	M6×25	SCS 3020□D	1,300	1,350	2,750
35	20	60	5	A90	2	23	12	—	M6×25	SCS 3520□D	1,500	1,600	3,100
40	23	70	5	A90	2	26	13	—	M8×30	SCS 4023□D	1,800	1,900	4,200
45	23	75	5	A90	3	28	14	—	M8×30	SCS 4523□D	2,000	2,150	5,100
50	27	85	5	A90	3	32	16	—	M10×35	SCS 5027□D	2,150	2,300	5,900