



オプション ウレタンダンパー ノーマル

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品


CAD
2D

IQコード 012001


セッカラー



材質
ウレタン
硬度(ショア): A90

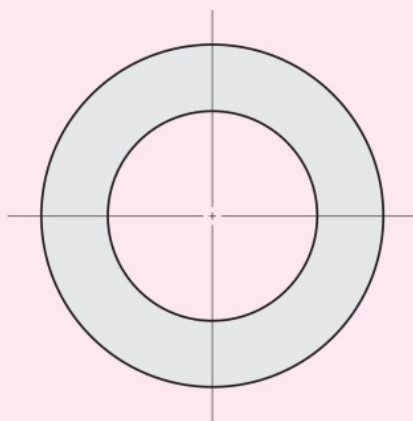

単位: mm

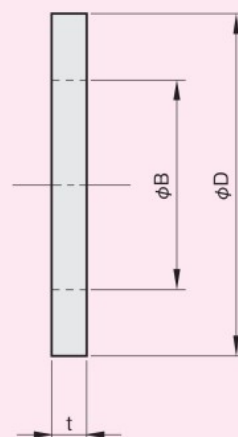

内径 φB	外径 φD	厚さ t	品番	価格(円)
5	14	3	D 05A9	60
6	16	3	D 06A9	60
8	18	3	D 08A9	60
10	20	3	D 10A9	70
12	26	3	D 12A9	80
15	28	3	D 15A9	90
16	28	3	D 16A9	90
20	32	5	D 20A9	100
25	42	5	D 25A9	130
30	49	5	D 30A9	150
35	59	5	D 35A9	150
40	72	5	D 40A9	200
45	75	5	D 45A9	210
50	79	5	D 50A9	210

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS