


シムCタイプ

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

シムリングに切り欠きがついたスペーサーです。
ボルトなどを外さず簡単に差し込むことができます。

IQコード 020301

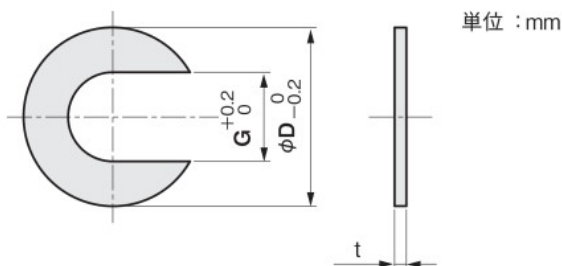

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚(mm)					
	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (C2680Pまたは、C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

材質: 鉄、溝幅: 6.5、外径: φ12、板厚: 0.1 の場合

CF006512010

溝幅 G	外径 φ D	板厚 t	10枚入			
			品番		価格(円)	
			鉄 F	ステンレス S	真鍮 B	
6.5	12	0.05	C□006512005	—	1,000	1,000
		0.1	C□006512010	1,000	1,000	1,000
		0.2	C□006512020	1,000	1,000	1,000
		0.3	C□006512030	1,000	1,000	1,000
		0.5	C□006512050	1,000	1,000	1,000
		1.0	C□006512100	1,000	1,000	1,000
8.5	15	0.05	C□008515005	—	1,000	1,000
		0.1	C□008515010	1,000	1,000	1,000
		0.2	C□008515020	1,000	1,000	1,000
		0.3	C□008515030	1,000	1,000	1,000
		0.5	C□008515050	1,000	1,000	1,000
		1.0	C□008515100	1,000	1,000	1,000
10.5	20	0.05	C□010520005	—	1,100	1,100
		0.1	C□010520010	1,000	1,100	1,100
		0.2	C□010520020	1,000	1,100	1,100
		0.3	C□010520030	1,000	1,100	1,100
		0.5	C□010520050	1,000	1,100	1,100
		1.0	C□010520100	1,000	1,100	1,100
13	25	0.05	C□013025005	—	1,100	1,100
		0.1	C□013025010	1,000	1,100	1,100
		0.2	C□013025020	1,000	1,100	1,100
		0.3	C□013025030	1,000	1,100	1,100
		0.5	C□013025050	1,000	1,100	1,100
		1.0	C□013025100	1,000	1,100	1,100

溝幅 G	外径 φ D	板厚 t	10枚入			
			品番		価格(円)	
			鉄 F	ステンレス S	真鍮 B	
17	30	0.05	C□017030005	—	1,300	1,300
		0.1	C□017030010	1,000	1,300	1,300
		0.2	C□017030020	1,000	1,300	1,300
		0.3	C□017030030	1,000	1,300	1,300
		0.5	C□017030050	1,000	1,300	1,300
		1.0	C□017030100	1,000	1,300	1,300
21	35	0.05	C□021035005	—	1,300	1,300
		0.1	C□021035010	1,000	1,300	1,300
		0.2	C□021035020	1,000	1,300	1,300
		0.3	C□021035030	1,000	1,300	1,300
		0.5	C□021035050	1,000	1,300	1,300
		1.0	C□021035100	1,000	1,300	1,300
25	40	0.05	C□025040005	—	1,600	1,600
		0.1	C□025040010	1,000	1,600	1,600
		0.2	C□025040020	1,000	1,600	1,600
		0.3	C□025040030	1,000	1,600	1,600
		0.5	C□025040050	1,000	1,600	1,600
		1.0	C□025040100	1,000	1,600	1,600
31	50	0.05	C□031050005	—	1,600	1,600
		0.1	C□031050010	1,000	1,600	1,600
		0.2	C□031050020	1,000	1,600	1,600
		0.3	C□031050030	1,000	1,600	1,600
		0.5	C□031050050	1,000	1,600	1,600
		1.0	C□031050100	1,000	1,600	1,600

シム・スペーサー
エンドプレート

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

ベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

セミオーダー	オプション		
▶P.148	マーキング ▶P.199	黒染め ▶P.200	仮止め用粘着剤付 ▶P.200

