

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート


シムボックス (幅:10~100mm)

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品

ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。

IQコード 021101

単位: mm

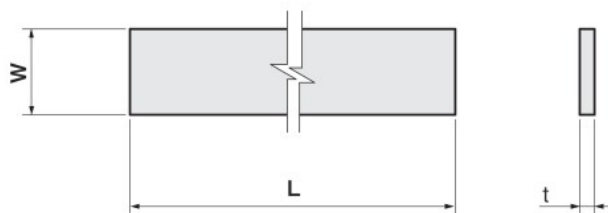

■ m販売(L=1~5m)になります。

注文例

材質: ステンレス、幅:10、板厚: 0.01 長さ1mの場合

BX **S**10-001-L1

幅 W	板厚 t	m販売		
		品番	価格(円)/m	
		□:材質記号 ステンレス S 、真鍮 B _:長さ	ステンレス BX S	真鍮 BX B
10	0.005	BXS10-0005-L_	2,000	—
	0.01	BX□10-001-L_	1,700	1,500
	0.02	BX□10-002-L_		
	0.03	BX□10-003-L_		
	0.04	BX□10-004-L_		
	0.05	BX□10-005-L_		
	0.06	BX□10-006-L_		
	0.08	BX□10-008-L_		
	0.1	BX□10-01-L_		
20	0.005	BXS20-0005-L_	2,400	—
	0.01	BX□20-001-L_	2,000	1,800
	0.02	BX□20-002-L_		
	0.03	BX□20-003-L_		
	0.04	BX□20-004-L_		
	0.05	BX□20-005-L_		
	0.06	BX□20-006-L_		
	0.08	BX□20-008-L_		
	0.1	BX□20-01-L_		
30	0.005	BXS30-0005-L_	3,000	—
	0.01	BX□30-001-L_	2,500	2,200
	0.02	BX□30-002-L_		
	0.03	BX□30-003-L_		
	0.04	BX□30-004-L_		
	0.05	BX□30-005-L_		
	0.06	BX□30-006-L_		
	0.08	BX□30-008-L_		
	0.1	BX□30-01-L_		

幅 W	板厚 t	m販売		
		品番	価格(円)/m	
		□:材質記号 ステンレス S 、真鍮 B _:長さ	ステンレス BX S	真鍮 BX B
50	0.005	BXS50-0005-L_	3,900	—
	0.01	BX□50-001-L_	3,300	3,000
	0.02	BX□50-002-L_		
	0.03	BX□50-003-L_		
	0.04	BX□50-004-L_		
	0.05	BX□50-005-L_		
	0.06	BX□50-006-L_		
	0.08	BX□50-008-L_		
	0.1	BX□50-01-L_		
100	0.005	BXS100-0005-L_	5,200	—
	0.01	BX□100-001-L_	4,100	3,700
	0.02	BX□100-002-L_		
	0.03	BX□100-003-L_		
	0.04	BX□100-004-L_		
	0.05	BX□100-005-L_		
	0.06	BX□100-006-L_		
	0.08	BX□100-008-L_		
	0.1	BX□100-01-L_		

