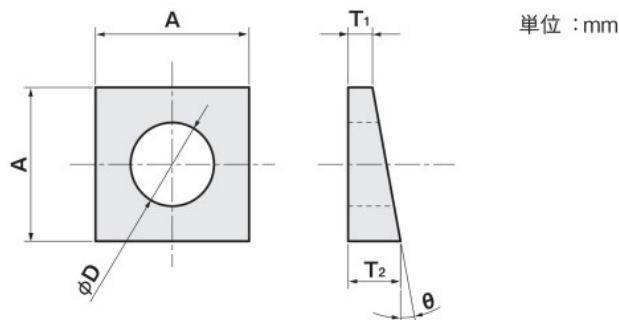


テーパ角座金

当日出荷
受付16時

片面がテーパになっているため、C型鋼やI型鋼の固定時などにご使用いただけます。

IQコード 021401

材質/表面処理
鉄/ユニクロメッキ

| 角度 θ | 対応 ネジ | ϕD | A | T ₁ | T ₂ | 10枚入 | |
|----------------|----------|----------|----|----------------|----------------|---------|-----------|
| | | | | | | 品番 | 価格 (円) |
| 5 | M8 | 9.0 | 22 | 2.5 | 4.5 | ZFM0805 | 400 |
| | M10 | 11.0 | 22 | 2.5 | 4.5 | ZFM1005 | 300 |
| | M12 | 14.0 | 25 | 2.5 | 4.5 | ZFM1205 | 600 |
| | M14 | 16.0 | 31 | 3 | 6 | ZFM1405 | 800 |
| | M16 | 18.0 | 31 | 3 | 6 | ZFM1605 | 600 |
| | M20 | 22.0 | 39 | 3 | 6 | ZFM2005 | 900 |
| | M22 | 24.0 | 43 | 3 | 6 | ZFM2205 | 1,500 |
| | M24 | 26.0 | 48 | 3 | 7 | ZFM2405 | 2,200 |
| 8 | M30 | 32.0 | 58 | 3 | 8 | ZFM3005 | 4,300 |
| | M10 | 11.0 | 22 | 1.5 | 5.0 | ZFM1008 | 700 |
| | M12 | 14.0 | 25 | 2 | 6 | ZFM1208 | 700 |
| | M16 | 18.0 | 31 | 2.5 | 7.0 | ZFM1608 | 900 |
| | M20 | 22.0 | 39 | 3 | 8 | ZFM2008 | 1,400 |
| | M22 | 24.0 | 43 | 3 | 8 | ZFM2208 | 2,100 |
| | M24 | 26.0 | 48 | 3 | 9.0 | ZFM2408 | 2,700 |

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セットベアリング用
シムリング

シムCタイプ

フランジ用
シムリングキー逃がし溝付
シムリングベース用シム
(1溝)ベース用シム
(2溝)ベース用シム
(1穴)ベース用シム
(2穴)ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料