

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

CZ-SYタイプ

IQコード 030202




SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S] SPCC[Z]	SUS304	SPCC
30	68.5	27	FSCZSY030-□	670	580
35	73.5	28	FSCZSY035-□	670	580
40	78.5	29	FSCZSY040-□	680	590
45	83.5	31	FSCZSY045-S	680	—
50	88.5	32	FSCZSY050-S	690	—
55	93.5	33	FSCZSY055-S	690	—
60	98.5	35	FSCZSY060-S	720	—
70	108.5	37	FSCZSY070-S	730	—
80	118.5	40	FSCZSY080-S	740	—

単位：mm

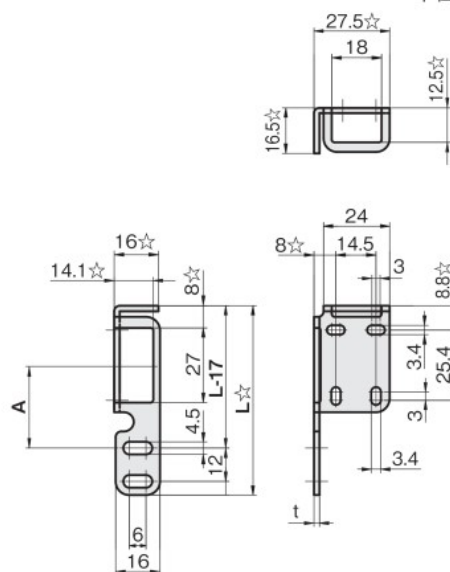

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

CZ-SVタイプ

IQコード 030203




SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S] SPCC[Z]	SUS304	SPCC
20	35.5	36	FSCZSV020-□	610	510
25	40.5	39	FSCZSV025-□	610	520
30	45.5	42	FSCZSV030-□	620	520
35	50.5	45	FSCZSV035-□	620	530
40	55.5	48	FSCZSV040-S	630	—

単位：mm

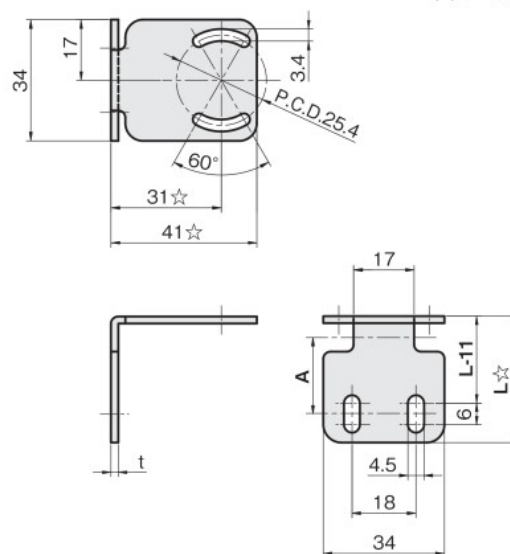

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

※ キーエンス社 PZ2(取付ピッチ23mm)には取付けられません。