

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用


フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

CZ-LYタイプ

IQコード 030206

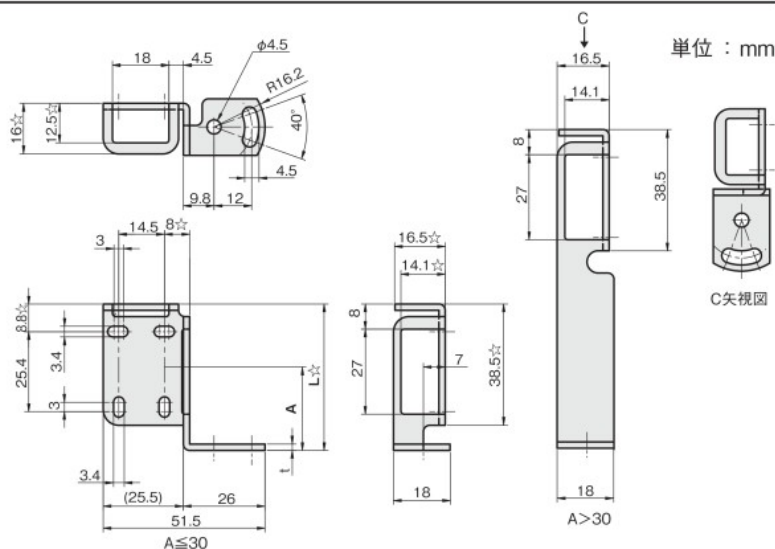

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	46.5	27	FSCZLY025-□	730	620
30	51.5	28	FSCZLY030-□	740	620
35	56.5	31	FSCZLY035-S	750	—
40	61.5	33	FSCZLY040-S	760	—
45	66.5	34	FSCZLY045-S	760	—
50	71.5	36	FSCZLY050-S	770	—

CZ-LBタイプ(左30°角度付)

IQコード 030207




SUS304 板厚：t 2.0

SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	46.5	30	FSCZLB025-□	670	590
30	51.5	32	FSCZLB030-S	680	—
35	56.5	33	FSCZLB035-S	690	—
40	61.5	35	FSCZLB040-S	720	—
45	66.5	37	FSCZLB045-S	720	—
50	71.5	39	FSCZLB050-S	730	—

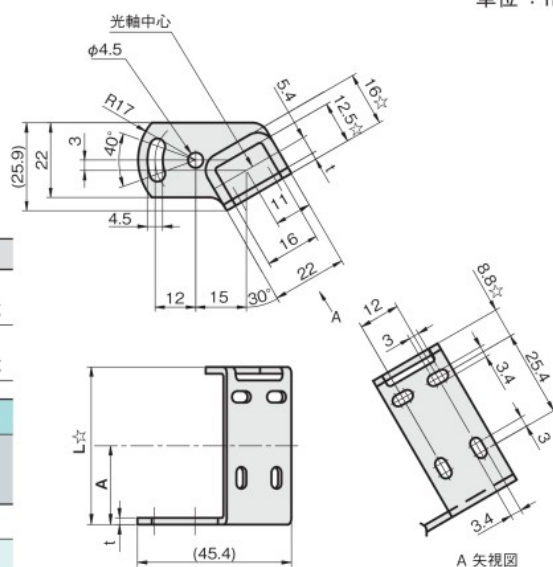

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)