

CZ-LFタイプ


IQコード 030208



SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	46.5	30	FSCZLF025-□	670	590
30	51.5	32	FSCZLF030-S	680	—
35	56.5	33	FSCZLF035-S	690	—
40	61.5	35	FSCZLF040-S	720	—
45	66.5	37	FSCZLF045-S	720	—
50	71.5	39	FSCZLF050-S	730	—

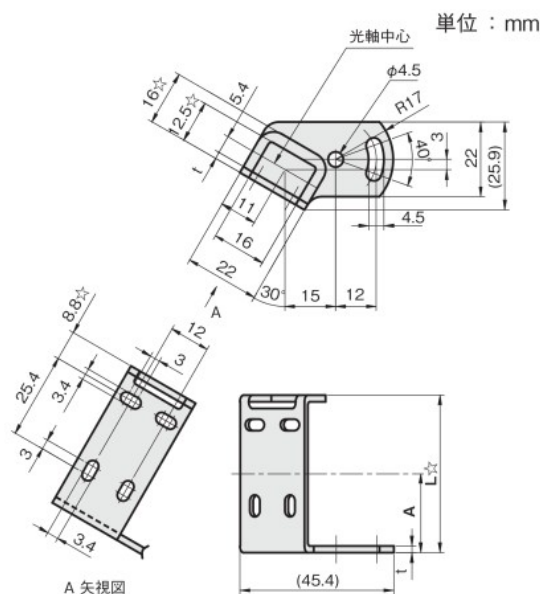

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

CZ-LVタイプ


IQコード 030209



SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□：材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
15	22.5	33	FSCZLV015-□	580	500
20	27.5	36	FSCZLV020-□	590	510
25	32.5	38	FSCZLV025-S	590	—
30	37.5	41	FSCZLV030-S	610	—
35	42.5	44	FSCZLV035-S	620	—
40	47.5	47	FSCZLV040-S	630	—

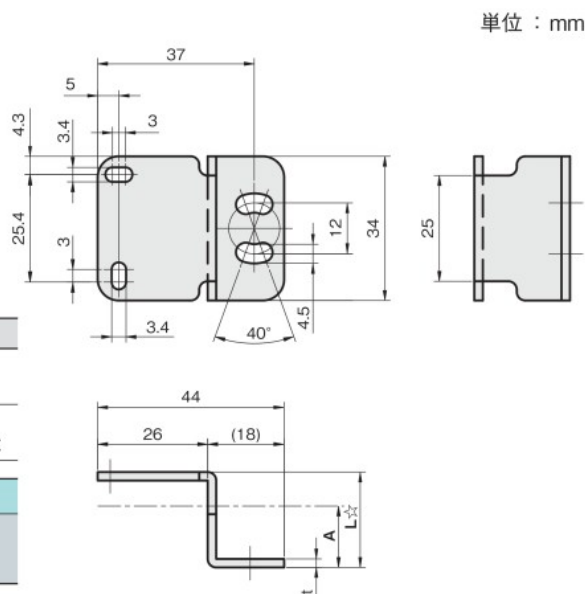

☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)