

シングルプレート 光電センサ用 パイプ付ブラケット




対応センサ azbil社 HP7 シリーズ KEYENCE社 PZ-G シリーズ OMRON社 E3Z シリーズ
OPTEX-FA社 Z3 シリーズ Panasonic社 CX-400 シリーズ 竹中電子社 GKS シリーズ 等

パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。光電センサの高さも角度も自由自在です。フルガードタイプもラインアップ。

ストレートタイプ

IQコード 032201

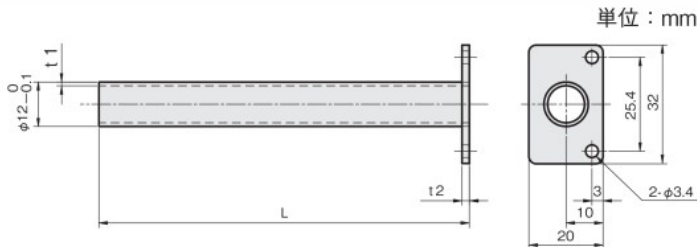


単位：mm

材質		付属品		
ステンレス SUS304		センサ取付用ビス：セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本		
シャフト径	L	重量 (g)	SUS304	
			品番	価格 (円)
φ12	50	21	FSDAP050-12S	800
	100	36	FSDAP100-12S	900
	150	51	FSDAP150-12S	1,000

L1タイプ

IQコード 032202

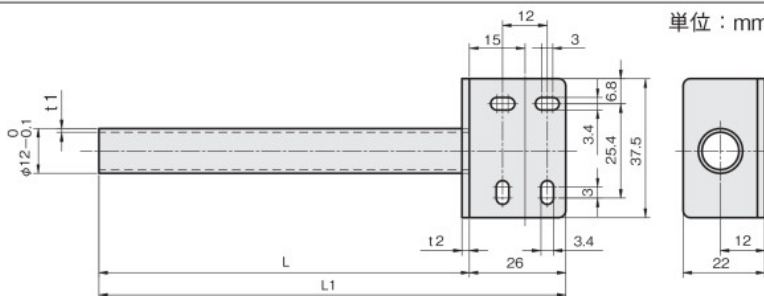


単位：mm

材質		付属品			
ステンレス SUS304		センサ取付用ビス：セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本			
シャフト径	L	L1	重量 (g)	SUS304	
				品番	価格 (円)
φ12	50	76	36	FSDBP050-12S	900
	100	126	51	FSDBP100-12S	1,000
	150	176	66	FSDBP150-12S	1,100

L2タイプ

IQコード 032203

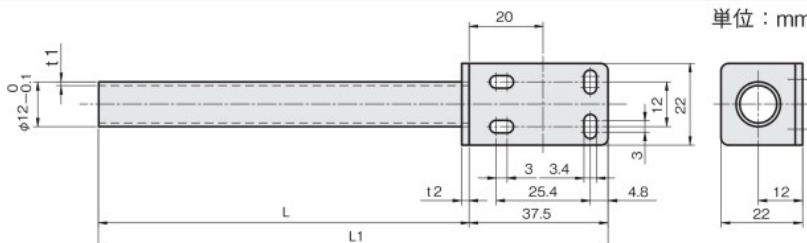

単位：mm

材質		付属品			
ステンレス SUS304		センサ取付用ビス：セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本			
シャフト径	L	L1	重量 (g)	SUS304	
				品番	価格 (円)
φ12	50	87.5	29	FSDCP050-12S	900
	100	137.5	44	FSDCP100-12S	1,000
	150	187.5	59	FSDCP150-12S	1,100

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用