

シングルプレート
反射板用

対応反射板 azbil社 FE-RR23/27 KEYENCE社 R-5 OMRON社 E39-R3 Panasonic社 RF-210 等

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

反射板を取り付けるためのブラケットです。


RB-ストレートタイプ

IQコード 030305

SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	反射板取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	59	20	FSRBFY025-□	630	590
40	74	24	FSRBFY040-S	690	—
55	89	28	FSRBFY055-S	760	—

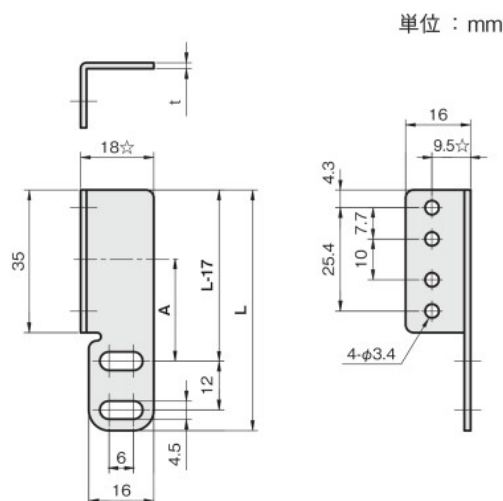☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.5mm増となります。
A : 反射面中心までの距離(参考値)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用


RB-L型タイプ

IQコード 030306

SUS304 板厚 : t 1.5
SPCC 板厚 : t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス : セムスビス (SUSXM7) M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	反射板取付用ビス : セムスビス (三価クロメート黒) M3×12…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			□ : 材質記号 SUS[S]、SPCC[Z]	SUS304	SPCC
25	44	18	FSRBLX025-□	610	570
40	59	23	FSRBLX040-S	660	—
55	74	28	FSRBLX055-S	730	—

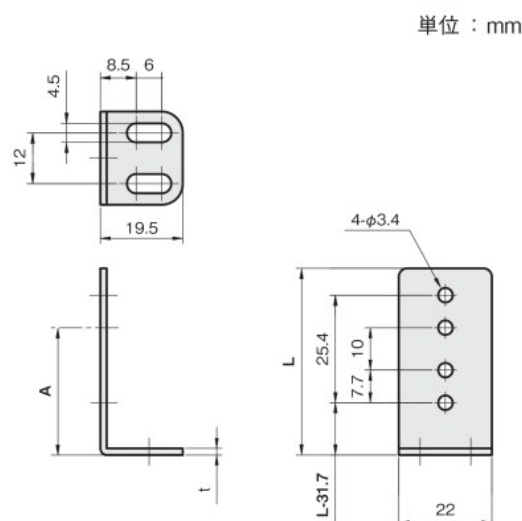

A : 反射面中心までの距離(参考値)