

コンビネーション ストレートタイプ

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D


CAD
3D

当社シングルプレートと組み合わせることでセンサの位置調整が可能です。

ストレートタイプ

IQコード 030901

単位：mm

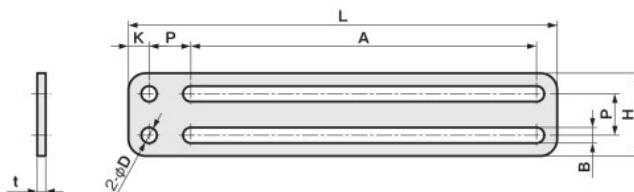

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット

材質

ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	φD	K	t	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格 (円)
M3-8P	50	68	8	20	3.4	3.4	5	2.5	20	FSK3ST050-08S	520
	75	93	8	20	3.4	3.4	5	2.5	26	FSK3ST075-08S	670
	100	118	8	20	3.4	3.4	5	2.5	32	FSK3ST100-08S	800
M3-12P	50	72	12	24	3.4	3.4	5	2.5	28	FSK3ST050-12S	600
	75	97	12	24	3.4	3.4	5	2.5	36	FSK3ST075-12S	710
	100	122	12	24	3.4	3.4	5	2.5	44	FSK3ST100-12S	830
M4-10P	50	72	10	24	4.5	4.5	6	2.5	26	FSK4ST050-10S	630
	75	97	10	24	4.5	4.5	6	2.5	32	FSK4ST075-10S	760
	100	122	10	24	4.5	4.5	6	2.5	38	FSK4ST100-10S	890
M4-12P	50	74	12	24	4.5	4.5	6	2.5	26	FSK4ST050-12S	650
	75	99	12	24	4.5	4.5	6	2.5	32	FSK4ST075-12S	770
	100	124	12	24	4.5	4.5	6	2.5	38	FSK4ST100-12S	900
	150	174	12	24	4.5	4.5	6	3	63	FSK4ST150-12S	1,300
	200	224	12	24	4.5	4.5	6	3	81	FSK4ST200-12S	1,600
M5-12P	60	84	12	24	5.5	5.5	6	2.5	22	FSK5ST060-12S	710
	90	114	12	24	5.5	5.5	6	2.5	29	FSK5ST090-12S	870
	120	144	12	24	5.5	5.5	6	2.5	36	FSK5ST120-12S	1,040
M5-18P	60	90	18	30	5.5	5.5	6	2.5	34	FSK5ST060-18S	740
	90	120	18	30	5.5	5.5	6	2.5	45	FSK5ST090-18S	920
	120	150	18	30	5.5	5.5	6	2.5	56	FSK5ST120-18S	1,080
M6-18P	50	82	18	32	6.6	6.6	7	3	42	FSK6ST050-18S	800
	75	107	18	32	6.6	6.6	7	3	50	FSK6ST075-18S	830
	150	182	18	32	6.6	6.6	7	3	82	FSK6ST150-18S	1,240
M6-30P	50	94	30	44	6.6	6.6	7	3	77	FSK6ST050-30S	900
	75	119	30	44	6.6	6.6	7	3	92	FSK6ST075-30S	940
	150	194	30	44	6.6	6.6	7	3	140	FSK6ST150-30S	1,330