

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット



センサレール

板ナット

ストレート Lタイプ

IQコード 030904

単位：mm

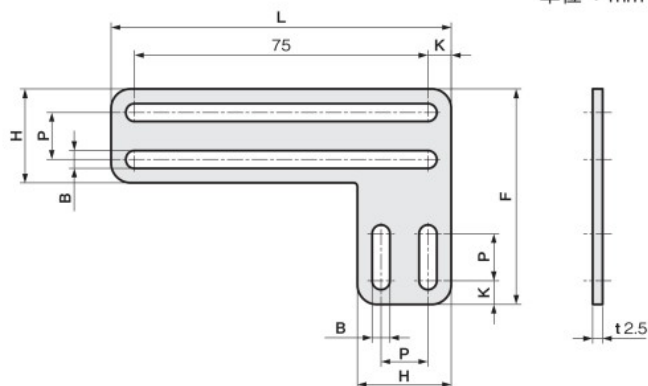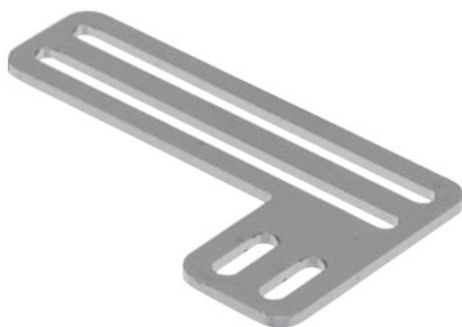



材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	L	P	H	B	K	F	重量 (g)	SUS304	
								品番	価格 (円)
M3-8P	85	8	20	3.4	5	44	30	FSK3SL075-08S	790
M3-12P	85	12	24	3.4	5	51	40	FSK3SL075-12S	880
M4-10P	87	10	24	4.5	6	51	36	FSK4SL075-10S	900
M4-12P	87	12	24	4.5	6	55	36	FSK4SL075-12S	920

ストレート Sタイプ

IQコード 030905

単位：mm

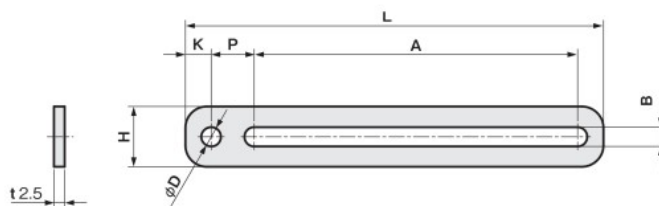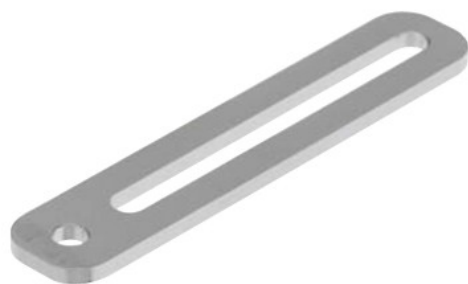

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	φD	K	重量 (g)	SUS304	
									品番	価格 (円)
M3	50	68	8	12	3.4	3.4	5	12	FSK3SS050-S	330
	75	93	8	12	3.4	3.4	5	16	FSK3SS075-S	420
	100	118	8	12	3.4	3.4	5	20	FSK3SS100-S	500
M4	50	72	10	14	4.5	4.5	6	14	FSK4SS050-S	400
	75	97	10	14	4.5	4.5	6	19	FSK4SS075-S	470
	100	122	10	14	4.5	4.5	6	24	FSK4SS100-S	560