
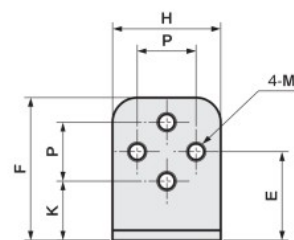
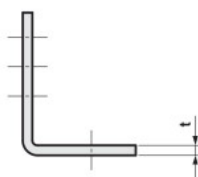


L 旋回タイプ

IQコード 030912

単位：mm

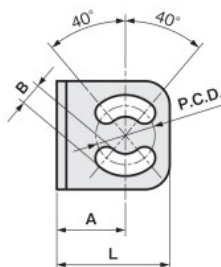

| |
|--------------|
| 材質 |
| ステンレス SUS304 |

| 取付ピッチ | A | L | P | H | B | P.C.D. | K | E | F | M | t | 重量(g) | SUS304 | |
|--------|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|---------|-----|-------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | 品番 | 価格(円) |
| M3-8P | 12 | 19 | 8 | 16 | 3.4 | 8 | 8 | 12 | 20 | M3×P0.5 | 1.5 | 6 | FSK3LR012-08S | 400 |
| M3-12P | 14 | 23 | 12 | 22 | 3.4 | 12 | 11 | 17 | 28 | M3×P0.5 | 2 | 14 | FSK3LR014-12S | 440 |
| M4-10P | 14 | 23 | 10 | 20 | 4.5 | 10 | 12 | 17 | 27 | M4×P0.7 | 2 | 11 | FSK4LR014-10S | 410 |
| M4-12P | 14 | 23 | 12 | 22 | 4.5 | 12 | 12 | 18 | 29 | M4×P0.7 | 2 | 12 | FSK4LR014-12S | 420 |
| M5-12P | 17 | 27 | 12 | 24 | 5.5 | 12 | 14 | 20 | 32 | M5×P0.8 | 2.5 | 19 | FSK5LR017-12S | 440 |
| M5-18P | 19 | 31 | 18 | 30 | 5.5 | 18 | 14 | 23 | 38 | M5×P0.8 | 2.5 | 22 | FSK5LR019-18S | 490 |
| M6-18P | 20 | 33 | 18 | 32 | 6.6 | 18 | 15 | 24 | 40 | M6×P1.0 | 2.5 | 32 | FSK6LR020-18S | 500 |
| M6-30P | 25 | 42 | 30 | 44 | 6.6 | 30 | 16 | 31 | 53 | M6×P1.0 | 3 | 80 | FSK6LR025-30S | 630 |

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレートタイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット