

コンビネーション セットカラー用ブラケット

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D



CAD
3D

当社セットカラーと組み合わせることでドグとしてご使用頂けます。

L型ドグブラケット

IQコード 030931

単位：mm

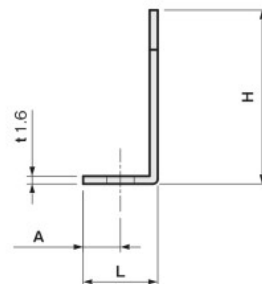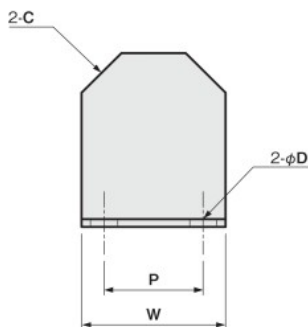

材質／表面処理

鉄 SPCC／無電解ニッケルメッキ

セットカラーDカットネジ付タイプ用

適合セットカラー内径 P.90～※	φD	P	L	H	A	W	C	重量 (g)	SPCC	
									品番	価格(円)
φ8	3.5	8	15	22	7.5	15	5	6	SBL08-00	130
φ10,12,13	4.5	10	15	22	7.5	18	5	7	SBL10-00	130
φ15,16,17	5.5	12	15	35	7.5	21	5	12	SBL15-00	160
φ18,20	5.5	15	15	35	7.5	25	8	14	SBL20-00	160
φ25	5.5	20	15	35	7.5	29	8	16	SBL25-00	170
φ30	6.5	21	15	50	7.5	31	8	23	SBL30-00	170
φ35	6.5	23	15	50	7.5	33	10	24	SBL35-00	180
φ40	6.5	26	18	50	9	36	10	27	SBL40-00	180
φ45	6.5	28	18	50	9	40	10	31	SBL45-00	190
φ50	8.5	28	22	50	11	42	10	33	SBL50-00	200

※ スタンダードセットカラー(SC)にご使用の場合、φ10はSBL08を、φ12～20はSBL10を、φ25～30はSBL15をご使用下さい。
その際、ブラケットが幅方向にはみ出しますのでご注意ください。