

コンビネーション センサレール

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

当社センサブラケットを取り付けられるレールです。
固定位置が自由に変わります。

IQコード **030925**

ツバ平行レール 長穴付タイプ (L=500は除く)

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレート
タイプ

Lタイプ


Mタイプ

アングル

セットカラー用
ブラケット

センサレール

板ナット

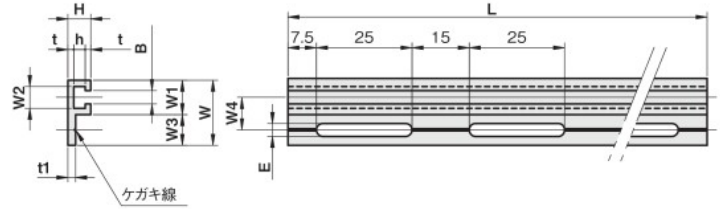

単位：mm

材質/表面処理
アルミ A6063/ 白アルマイト

対応サイズ	L	B	E	長穴数	W1	W2	W3	W4	W	H	h	t	t1	重量 (g)	A6063	
															品番	価格 (円)
M3	80	3.5	3.4	2	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	9	FSSARL080-03A	240
	120	3.5	3.4	3	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	14	FSSARL120-03A	270
	160	3.5	3.4	4	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	19	FSSARL160-03A	370
	200	3.5	3.4	5	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	23	FSSARL200-03A	410
	240	3.5	3.4	6	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	28	FSSARL240-03A	430
	520	3.5	3.4	13	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	55	FSSARL520-03A	740
	※ 500	3.5	—	—	9	5.7	8	8.5	17	6	3	1.5	2	64	FSSARL500-03A	430
M4	80	4.6	4.5	2	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	12	FSSARL080-04A	270
	120	4.6	4.5	3	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	18	FSSARL120-04A	300
	160	4.6	4.5	4	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	24	FSSARL160-04A	410
	200	4.6	4.5	5	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	30	FSSARL200-04A	440
	240	4.6	4.5	6	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	36	FSSARL240-04A	470
	520	4.6	4.5	13	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	81	FSSARL520-04A	790
	※ 500	4.6	—	—	11	7.2	9	10	20	8	4	2	2	91	FSSARL500-04A	500
M5	80	5.6	5.5	2	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	15	FSSARL080-05A	270
	120	5.6	5.5	3	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	22	FSSARL120-05A	320
	160	5.6	5.5	4	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	29	FSSARL160-05A	420
	200	5.6	5.5	5	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	37	FSSARL200-05A	450
	240	5.6	5.5	6	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	44	FSSARL240-05A	480
	520	5.6	5.5	13	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	88	FSSARL520-05A	840
	※ 500	5.6	—	—	12	8.2	10	11	22	9	5	2	2	101	FSSARL500-05A	560

※L=500の製品には長穴は空いておりません。