

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ステンレス
シリーズ

アルミシリーズ

樹脂シリーズ

SJE(φ12丸パイプ)・SJG(□12角パイプ)タイプ L型IQコード **031010****目盛付シャフトで簡単に位置決め**材質：SUS304
(#400研磨仕上げ)

目盛：マーキング



丸パイプ



角パイプ


※光电センサは付属していません。

部品構成表


	品番	材質	掲載ページ
φ12	① FFSMMP200(300)-12S	SUS304	P.416
	② FFSMMP200(300)-12S	SUS304	P.416
	③ FSPBA015-12J	樹脂	P.462
	④ FSFPCX012-12J	樹脂	P.465
	⑤ FSPABM04-12J	樹脂	P.470
	⑥ FSCZSX030-S	SUS304	P.277
	⑦ FSSAPNM04-12S	SUS304	P.404
□12	① FFSMMP200(300)-S2S	SUS304	P.418
	② FFSMMP200(300)-S2S	SUS304	P.418
	③ FSPBA020-S2J	樹脂	P.462
	④ FSFPCXS12-S2J	樹脂	P.465
	⑤ FSPABM04-S2J	樹脂	P.470
	⑥ FSCZSX030-S	SUS304	P.277
	⑦ FSSAPNM04-12S	SUS304	P.404

シャフト径	シャフト長		品番	価格(円)
	L1	L2		
φ12	200	200	SJE200-200	3,150
	200	300	SJE200-300	3,350
	300	300	SJE300-300	3,550
□12	200	200	SJG200-200	4,420
	200	300	SJG200-300	4,680
	300	300	SJG300-300	4,940

φ12丸パイプ

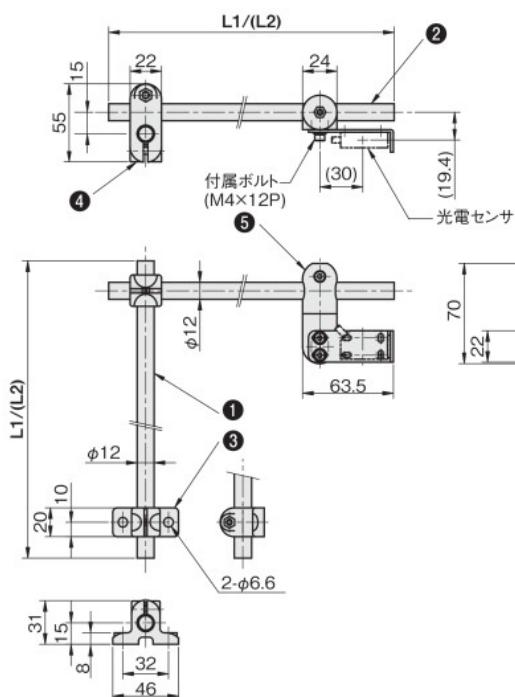

□12角パイプ

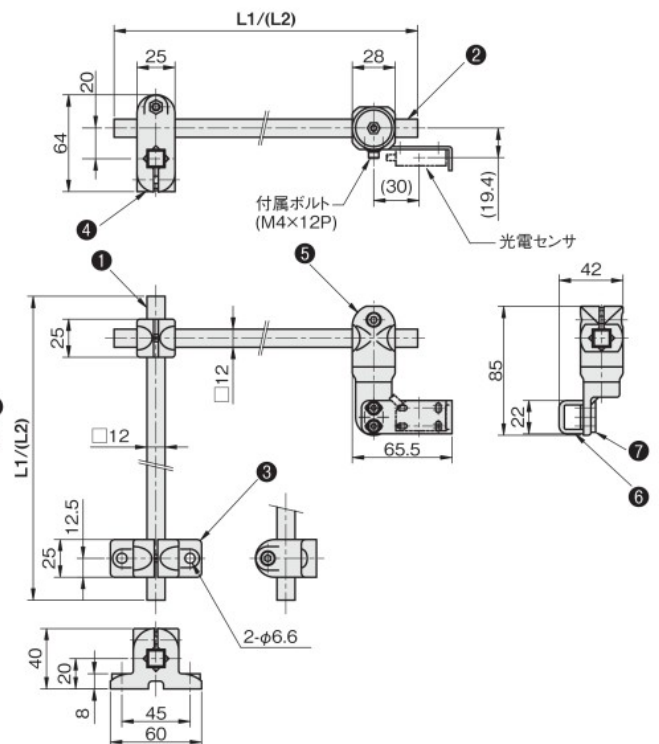

単位：mm