

フレキシブル
シャフト

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

当社フレキシブルなどと組み合わせることで、センサを任意の位置に固定、設置することが出来ます。
位置合わせに便利なメモリ付もご用意。

丸シャフト(パイプシャフト)

IQコード 031101

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース



XYジョイント

センサアタッチ



※目盛は目安としてご使用ください。

材質／表面処理	
● ノーマル	ステンレス SUS304 ／＃400研磨仕上げ
● ハイグリップ	ステンレス SUS304 ／サンドブラスト仕上げ
● 目盛付	ステンレス SUS304 ／＃400研磨仕上げ

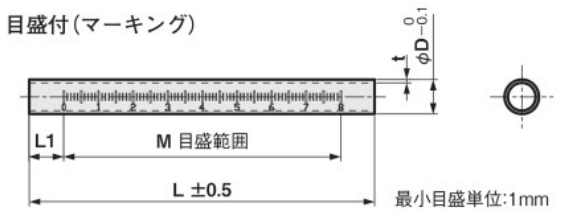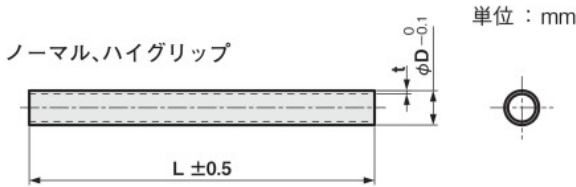

φD	長さ L	重量 (g)	SUS304							
			ノーマル		ハイグリップ		目盛付(マーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M 目盛範囲
8 (t1.0)	100	17	FSFMSP100-08S	150	FSFMGP100-08S	330	FSFMMP100-08S	260	10	0~80
	150	26	FSFMSP150-08S	200	—	—	FSFMMP150-08S	400	10	0~130
	200	34	FSFMSP200-08S	240	FSFMGP200-08S	520	FSFMMP200-08S	460	20	0~160
	250	43	FSFMSP250-08S	290	—	—	—	—	—	—
	300	51	FSFMSP300-08S	310	FSFMGP300-08S	730	FSFMMP300-08S	640	10	0~280
10 (t1.0)	100	21	FSFMSP100-10S	170	FSFMGP100-10S	340	FSFMMP100-10S	280	10	0~80
	150	32	FSFMSP150-10S	210	—	—	FSFMMP150-10S	420	10	0~130
	200	42	FSFMSP200-10S	250	FSFMGP200-10S	540	FSFMMP200-10S	470	20	0~160
	250	53	FSFMSP250-10S	300	—	—	—	—	—	—
	300	63	FSFMSP300-10S	330	FSFMGP300-10S	740	FSFMMP300-10S	660	10	0~280
	350	74	FSFMSP350-10S	390	—	—	—	—	—	—
12 (t1.0)	400	84	FSFMSP400-10S	430	FSFMGP400-10S	1,000	FSFMMP400-10S	870	20	0~360
	100	28	FSFMSP100-12S	180	FSFMGP100-12S	370	FSFMMP100-12S	290	10	0~80
	150	43	FSFMSP150-12S	220	—	—	FSFMMP150-12S	440	10	0~130
	200	56	FSFMSP200-12S	260	FSFMGP200-12S	570	FSFMMP200-12S	480	20	0~160
	250	69	FSFMSP250-12S	320	—	—	—	—	—	—
	300	84	FSFMSP300-12S	350	FSFMGP300-12S	760	FSFMMP300-12S	680	10	0~280
	350	98	FSFMSP350-12S	410	—	—	—	—	—	—
14 (t1.0)	400	112	FSFMSP400-12S	460	FSFMGP400-12S	1,050	FSFMMP400-12S	900	20	0~360
	100	31	FSFMSP100-14S	190	—	—	—	—	—	—
	150	47	FSFMSP150-14S	240	—	—	—	—	—	—
	200	62	FSFMSP200-14S	290	—	—	—	—	—	—
	250	78	FSFMSP250-14S	330	—	—	—	—	—	—
	300	93	FSFMSP300-14S	360	—	—	—	—	—	—
	350	109	FSFMSP350-14S	420	—	—	—	—	—	—
16 (t1.5)	100	51	FSFMSP100-16S	250	—	—	—	—	—	—
	150	77	FSFMSP150-16S	330	—	—	—	—	—	—
	200	102	FSFMSP200-16S	390	—	—	—	—	—	—
	250	153	FSFMSP250-16S	460	—	—	—	—	—	—
	300	204	FSFMSP300-16S	510	—	—	—	—	—	—
	350	255	FSFMSP350-16S	580	—	—	—	—	—	—
	400	306	FSFMSP400-16S	680	—	—	—	—	—	—