

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂


取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

角シャフト(パイプシャフト)

IQコード 031107

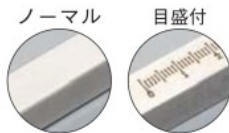


材質/表面処理
 ステンレス SUS304
 / #400研磨仕上げ


※目盛は目安としてご使用ください。

単位：mm

ノーマル

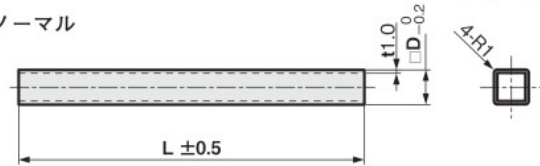

目盛付(マーキング)

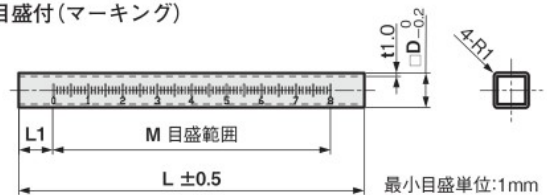

□D	長さ L	重量(g)	SUS304					
			ノーマル		目盛付(マーキング)			
			品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	M 目盛範囲
10	100	28	FSFMSP100-S0S	500	FSFMMP100-S0S	600	10	0~80
	150	42	FSFMSP150-S0S	580	FSFMMP150-S0S	760	10	0~130
	200	56	FSFMSP200-S0S	660	FSFMMP200-S0S	860	20	0~160
	250	70	FSFMSP250-S0S	740	—	—	—	—
	300	84	FSFMSP300-S0S	810	FSFMMP300-S0S	1,110	10	0~280
	350	98	FSFMSP350-S0S	890	—	—	—	—
	400	112	FSFMSP400-S0S	970	FSFMMP400-S0S	1,370	20	0~360
12	100	34	FSFMSP100-S2S	510	FSFMMP100-S2S	610	10	0~80
	150	51	FSFMSP150-S2S	590	FSFMMP150-S2S	800	10	0~130
	200	68	FSFMSP200-S2S	670	FSFMMP200-S2S	870	20	0~160
	250	85	FSFMSP250-S2S	750	—	—	—	—
	300	102	FSFMSP300-S2S	830	FSFMMP300-S2S	1,130	10	0~280
	350	119	FSFMSP350-S2S	910	—	—	—	—
	400	136	FSFMSP400-S2S	980	FSFMMP400-S2S	1,380	20	0~360