

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

取付ベースC (丸シャフト用／角シャフト用)


IQコード 031508

丸シャフト用

単位：mm



角シャフト用

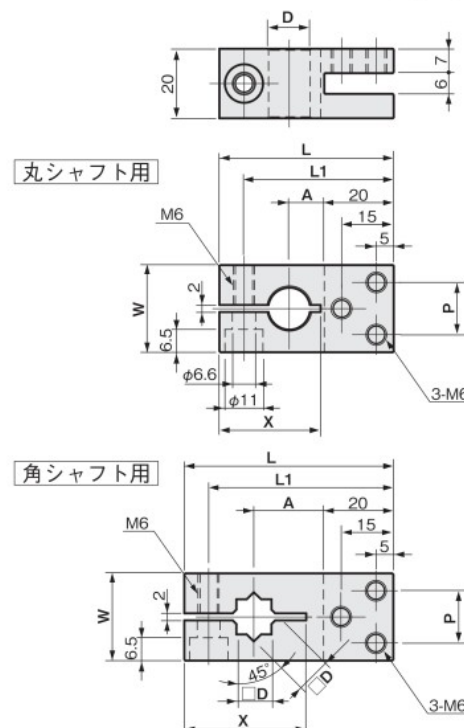

材質	付属品
アルミ A6063	六角穴付ボルト(SUSXM7)…1本 六角穴付止めネジ(SUSXM7)…3本

適合シャフトD	A	L	L1	W	P	X	重量(g)	A6063	
								品番	価格(円)
φ8	20	60	53	25	15	35	65	FSFMBC020-08A	1,820
	40	80	73	25	15	35	91	FSFMBC040-08A	1,820
	60	100	93	25	15	35	112	FSFMBC060-08A	1,770
φ10	10	50	43	25	15	29	57	FSFMBC010-10A	1,820
	20	60	53	25	15	35	64	FSFMBC020-10A	1,820
	40	80	73	25	15	35	100	FSFMBC040-10A	1,820
φ12	60	100	93	25	15	35	111	FSFMBC060-10A	1,770
	10	50	43	25	15	29	55	FSFMBC010-12A	1,860
	20	60	53	25	15	35	69	FSFMBC020-12A	1,860
φ14	40	80	73	25	15	35	97	FSFMBC040-12A	1,860
	60	100	93	25	15	35	125	FSFMBC060-12A	1,820
φ16	20	60	53	30	20	35	62	FSFMBC020-14A	2,050
	40	80	73	30	20	35	89	FSFMBC040-14A	2,050
	60	100	93	30	20	35	115	FSFMBC060-14A	2,010
φ18	20	60	53	30	20	35	64	FSFMBC020-16A	2,050
	40	80	73	30	20	35	90	FSFMBC040-16A	2,050
	60	100	93	30	20	35	116	FSFMBC060-16A	2,010
□10	20	60	53	25	15	35	69	FSFMBC020-S0A	1,960
	40	80	73	25	15	35	97	FSFMBC040-S0A	1,960
	60	100	93	25	15	35	125	FSFMBC060-S0A	1,920
□12	20	60	53	25	15	35	67	FSFMBC020-S2A	2,010
	40	80	73	25	15	35	95	FSFMBC040-S2A	2,010
	60	100	93	25	15	35	123	FSFMBC060-S2A	1,960

適合シャフト P.416