

フレキシブル アルミ／XYジョイント

当日出荷
受付16時


RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

シャフトを取り付けるためのブラケットです。
クサビタイプは少ない力で締め付けが可能です。

クサビ XY ジョイントクランプレバー付 (丸シャフト用／角シャフト用) IQコード 031601

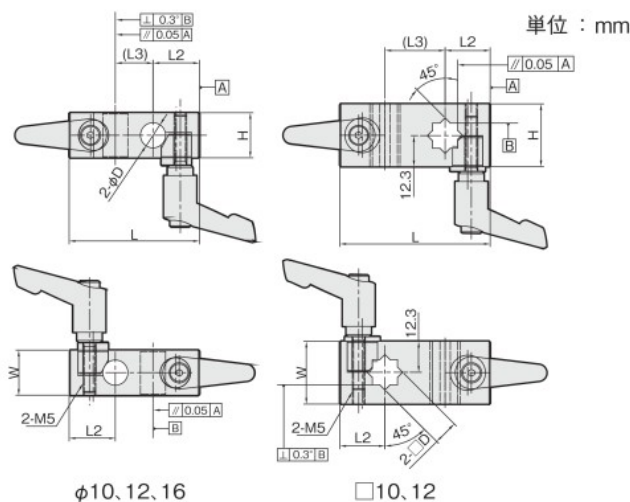

適合シャフトD	W,H	L	L2	(L3)	重量 (g)	A6063	
						品番	価格 (円)
φ10	18	52	18.5	15	110	FSKX10-10AS	4,310
φ12	20	52	18.5	15	114	FSKX12-12AS	4,310
φ16	25	62	20.5	21	147	FSKX16-16AS	4,520
□10	25	60	18.0	24	162	FSKXS0-S0AS	4,520
□12	25	64	19.0	26	162	FSKXS2-S2AS	4,520

・クランプレバーは締め付トルク2.7(N・m)以下でご使用ください。



シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ


樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

クサビ XY ジョイント (丸シャフト用／角シャフト用) IQコード 031602

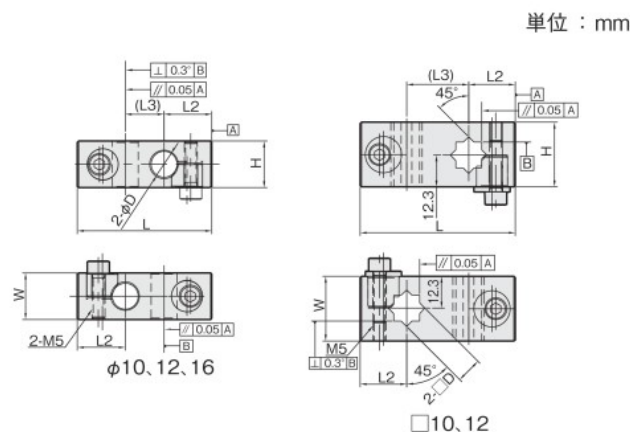

適合シャフトD	W,H	L	L2	(L3)	重量 (g)	A6063	
						品番	価格 (円)
φ10	18	52	18.5	15	50	FSKX10-10A	1,790
φ12	20	52	18.5	15	54	FSKX12-12A	1,790
φ16	25	62	20.5	21	87	FSKX16-16A	2,000
□10	25	60	18.0	24	102	FSKXS0-S0A	2,000
□12	25	64	19.0	26	102	FSKXS2-S2A	2,000



適合シャフト P.416