



クサビセンサアタッチ R クランプレバー付 (丸シャフト用/角シャフト用) IQコード 031704

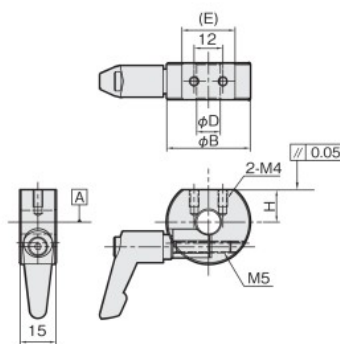

φ10、12、16

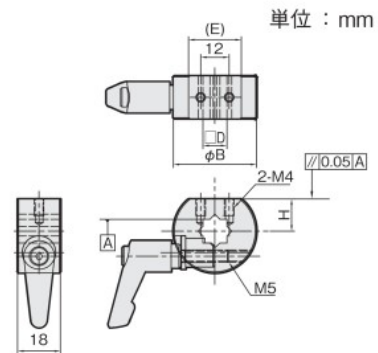


□10、12

単位: mm

材質/表面処理	付属品
アルミ A2017 / 白アルマイト	クサビ (SUS304) …1個 クランプレバー …1本 ネジ部 (SUS303) レバー部 (亜鉛ダイカスト/静電塗装)

適合シャフトD	φ B	H	(E)	重量 (g)	A2017	
					品番	価格 (円)
φ 10	35	13.5	22.3	68	FSKR-10AS	2,940
φ 12	38	13.5	22.3	72	FSKR-12AS	2,990
φ 16	42	17.0	21.1	80	FSKR-16AS	3,050
□ 10	35	13.5	22.3	79	FSKR-S0AS	3,100
□ 12	40	17.0	21.1	90	FSKR-S2AS	3,150

・クランプレバーは締付トルク2.7[N・m]以下でご使用ください。

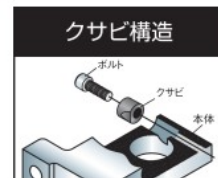

■色 (クランプレバー)

色

シルバーグレー

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ


樹脂

取付ベース


XYジョイント

センサアタッチ

クサビセンサアタッチ R (丸シャフト用/角シャフト用) IQコード 031705

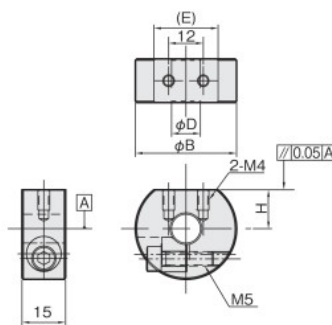

φ10、12、16

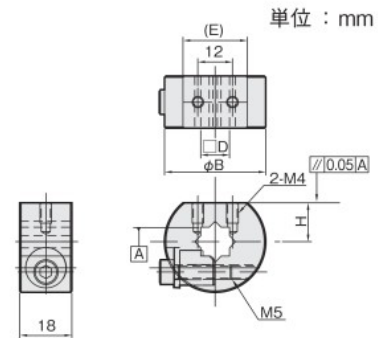

□10、12

単位: mm

材質/表面処理	付属品
アルミ A2017 / 白アルマイト	六角穴付ボルト (SUSXM7) …1本 クサビ (SUS304) …1個

適合シャフトD	φ B	H	(E)	重量 (g)	A2017	
					品番	価格 (円)
φ 10	35	13.5	22.3	38	FSKR-10A	1,680
φ 12	38	13.5	22.3	42	FSKR-12A	1,730
φ 16	42	17.0	21.1	50	FSKR-16A	1,790
□ 10	35	13.5	22.3	49	FSKR-S0A	1,840
□ 12	40	17.0	21.1	60	FSKR-S2A	1,890



適合シャフト P.416