

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ

取付ベースR (丸シャフト用／角シャフト用)

IQコード 031805


丸シャフト用

単位：mm



丸シャフト用

φ8、10用

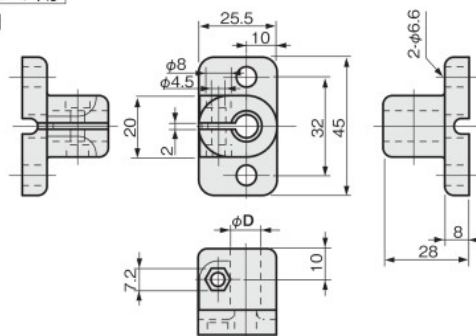


角シャフト用



丸シャフト用

φ12用

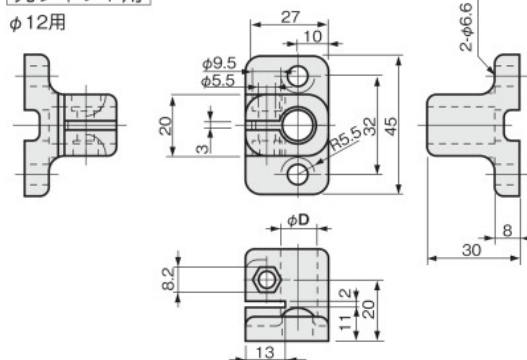

材質	付属品
ポリアミド PA(66N) 黒色	六角穴付ボルト(SUSXM7)…1本 六角ナット(SUSXM7)…1個

適合シャフト D	重量(g)	ポリアミド	
		品番	価格(円)
φ8	18	FSFPBR045-08J	290
φ10	18	FSFPBR045-10J	290
φ12	22	FSFPBR045-12J	360
□10	34	FSFPBR055-S0J	420
□12	34	FSFPBR055-S2J	420

適合シャフト P.416

角シャフト用

