

XYフリージョイント（丸シャフト用／角シャフト用）

IQコード 031903


丸シャフト用



角シャフト用




丸シャフト用

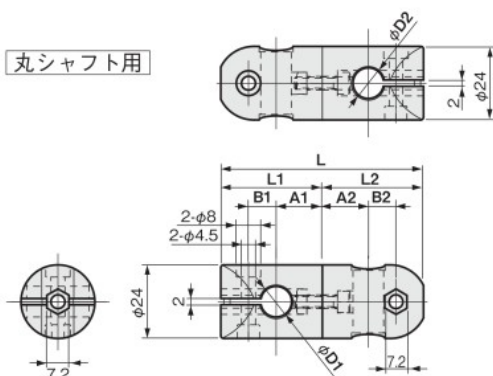

単位：mm

角シャフト用

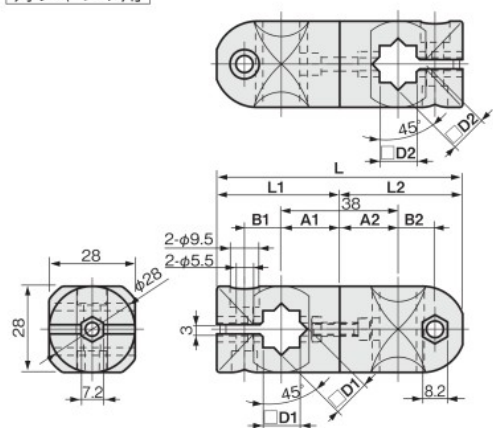


材質	付属品
ポリアミド PA(66N) 黒色	六角穴付ボルト(SUSXM7)…3本 六角ナット(SUSXM7)…3個 ナット挿入治具…1本

適合シャフト D1	適合シャフト D2	L	L1	L2	A1	A2	B1	B2	重量(g)	ポリアミド	
										品番	価格 (円)
φ8	φ8	66	33	33	15	15	9	9	30	FSFPCF008-08J	570
	φ10	66	33	33	15	15	9	9	30	FSFPCF008-10J	570
φ10	φ10	66	33	33	15	15	9	9	30	FSFPCF010-10J	570
φ12	φ8	68	33	35	15	16	9	10	42	FSFPCF012-08J	630
	φ10	68	33	35	15	16	9	10	42	FSFPCF012-10J	630
	φ12	70	35	35	16	16	10	10	42	FSFPCF012-12J	650
□10	□10	80	40	40	19	19	12	12	62	FSFPCFS10-S0J	840
□12	□10	80	40	40	19	19	12	12	60	FSFPCFS12-S0J	840
	□12	80	40	40	19	19	12	12	58	FSFPCFS12-S2J	840

適合シャフト P.416

凹凸部構造

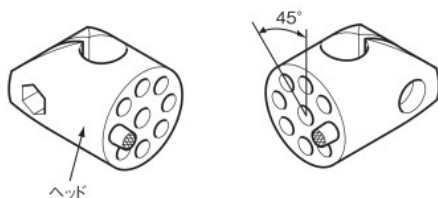

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

シャフト

ステンレス

アルミ

樹脂

取付ベース

XYジョイント

センサアタッチ