



Fシリーズは**カタログ記号+F+穴径+A**にてご注文ください。

\*寸法表の背景色はFシリーズの形状図を表しております。

軸穴径 A		ご注文数 1~4個のFシリーズ単価 (円)													
カタログ記号	10	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35
SS1.5-26 F 穴径 A	6,210														
SS1.5-27 F 穴径 A	6,250														
SS1.5-28 F 穴径 A	6,270	6,270													
SS1.5-29 F 穴径 A	6,320	6,320													
SS1.5-30 F 穴径 A	6,350	6,350													
SS1.5-32 F 穴径 A	6,460	6,460	6,760	6,390	6,390										
SS1.5-34 F 穴径 A	6,480	6,480	6,780	6,410	6,410	6,550									
SS1.5-35 F 穴径 A	6,580	6,580	6,880	6,510	6,510	6,650	6,650								
SS1.5-36 F 穴径 A	6,590	6,590	6,890	6,520	6,520	6,660	6,660	7,320							
SS1.5-38 F 穴径 A		6,730	7,030	6,660	6,660	6,800	6,800	7,460							
SS1.5-40 F 穴径 A		6,760	7,060	6,690	6,690	6,830	6,830	7,490							
SS1.5-42 F 穴径 A		6,880	7,180	6,810	6,810	6,950	6,950	7,610							
SS1.5-44 F 穴径 A		7,010	7,310	6,940	6,940	7,080	7,080	7,740							
SS1.5-45 F 穴径 A		7,030	7,330	6,960	6,960	7,100	7,100	7,760							
SS1.5-46 F 穴径 A		7,060	7,360	6,990	6,990	7,130	7,130	7,790							
SS1.5-48 F 穴径 A		7,180	7,480	7,110	7,110	7,250	7,250	7,910							
SS1.5-50 F 穴径 A		7,240	7,540	7,170	7,170	7,310	7,310	7,970							
SS1.5-52 F 穴径 A				7,340	7,340	7,480	7,480	8,150							
SS1.5-54 F 穴径 A				7,500	7,500	7,640	7,640	8,310							
SS1.5-55 F 穴径 A				7,500	7,500	7,640	7,640	8,310							
SS1.5-56 F 穴径 A				7,520	7,520	7,660	7,660	8,330							
SS1.5-58 F 穴径 A				7,680	7,680	7,820	7,820	8,490							
SS1.5-60 F 穴径 A				7,710	7,710	7,850	7,850	8,520							
SS1.5-62 F 穴径 A				7,870	7,870	8,010	8,010	8,680	8,680						
SS1.5-64 F 穴径 A				8,190	8,190	8,330	8,330	9,000	9,000						
SS1.5-65 F 穴径 A				8,210	8,210	8,350	8,350	9,020	9,020						
SS1.5-66 F 穴径 A				8,230	8,230	8,370	8,370	9,040	9,040						
SS1.5-68 F 穴径 A				8,340	8,340	8,480	8,480	9,150	9,150						
SS1.5-70 F 穴径 A				8,380	8,380	8,520	8,520	9,190	9,190						
SS1.5-72 F 穴径 A				8,760	8,760	8,900	8,900	9,570	9,570						
SS1.5-75 F 穴径 A				8,810	8,810	8,950	8,950	9,620	9,620	9,900	10,150				
SS1.5-76 F 穴径 A				8,830	8,830	8,970	8,970	9,640	9,640	9,920	10,170				
SS1.5-80 F 穴径 A				9,270	9,270	9,410	9,410	10,080	10,080	10,080	10,360	10,610			
SS1.5-84 F 穴径 A				9,740	9,740	9,880	9,880	10,550	10,550	10,550	10,830	11,080			
SS1.5-85 F 穴径 A				9,750	9,750	9,890	9,890	10,560	10,560	10,560	10,840	11,090			
SS1.5-88 F 穴径 A				9,800	9,800	9,940	9,940	10,610	10,610	10,610	10,890	11,140			
SS1.5-90 F 穴径 A				10,270	10,270	10,410	10,410	11,070	11,070	11,070	11,350	11,600			
SS1.5-95 F 穴径 A				10,520	10,520	10,660	10,660	11,320	11,320	11,320	11,600	11,850			
SS1.5-100 F 穴径 A				11,070	11,070	11,210	11,210	11,870	11,870	11,870	12,150	12,410			
SS1.5-120 F 穴径 A				13,200	13,200	13,340	13,340	14,010	14,010	14,010	14,290	14,540	14,740	14,920	15,130
SS1.5-150 F 穴径 A									17,440	17,440	17,720	17,970	18,170	18,360	18,560

ご注文数 5~20 個までの単価は巻末の価格表又は Web をご覧ください。

- (Fシリーズの注意) ①受注生産品のため、受注後**実働 2 日以内 (受注日除く)**でメーカー完成となります。  
 ②**対応数は 1~20 個**です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせていただきます。  
 ③締結部品と歯車の追加工部は黒染をしていません。

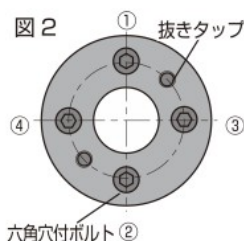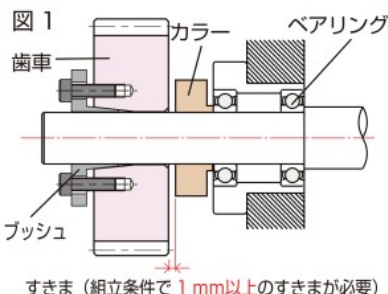

■取外し方法と注意事項

- ①動力源 (電源) を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないことを確認してください。
- ②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。
- ③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を推奨します。

平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

コンベヤ

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他