



Fシリーズは**カタログ記号+F+穴径**にてご注文ください。

*寸法表の背景色はFシリーズの形状図を表しております。

軸穴径 A	ご注文数 1~4個の Fシリーズ単価 (円)													
	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25	28	30	32	35
SSA2-24 F 穴径	6,470													
SSA2-25 F 穴径	6,490	6,790	6,420											
SSA2-28 F 穴径			6,620	6,620	6,760	6,760	7,420							
SSA2-30 F 穴径			6,750	6,750	6,890	6,890	7,550							
SSA2-32 F 穴径			6,790	6,790	6,930	6,930	7,590							
SSA2-35 F 穴径			7,040	7,040	7,180	7,180	7,840	7,840	7,840	8,120				
SSA2-36 F 穴径			7,060	7,060	7,200	7,200	7,860	7,860	7,860	8,140	8,400			
SSA2-40 F 穴径						7,510	8,180	8,180	8,180	8,460	8,710	8,900	9,090	9,300
SSA2-45 F 穴径						7,780	8,450	8,450	8,450	8,730	8,980	9,170	9,360	9,570
SSA2-48 F 穴径						8,130	8,800	8,800	8,800	9,080	9,330	9,520	9,710	9,920
SSA2-50 F 穴径						8,270	8,940	8,940	8,940	9,220	9,470	9,660	9,850	10,060
SSA2-55 F 穴径						8,690	9,360	9,360	9,360	9,640	9,890	10,090	10,270	10,480
SSA2-56 F 穴径						8,710	9,380	9,380	9,380	9,660	9,910	10,110	10,290	10,500
SSA2-60 F 穴径						9,140	9,810	9,810	9,810	10,090	10,340	10,540	10,720	10,930
SSA2-70 F 穴径						10,350	11,010	11,010	11,010	11,290	11,540	11,740	11,930	12,130
SSA2-80 F 穴径						11,370	12,030	12,030	12,030	12,310	12,570	12,760	12,950	13,150
SSA2-100 F 穴径						14,060	14,730	14,730	14,730	15,010	15,260	15,460	15,640	15,850
SSA2.5-24 F 穴径			6,810	6,810	6,950	6,950	7,610							
SSA2.5-25 F 穴径			6,840	6,840	6,980	6,980	7,640							
SSA2.5-28 F 穴径						7,300	7,960							
SSA2.5-30 F 穴径						7,450	8,110	8,110	8,110	8,390				
SSA2.5-32 F 穴径						7,650	8,320	8,320	8,320	8,600	8,850	9,040	9,230	9,440
SSA2.5-35 F 穴径						7,860	8,530	8,530	8,530	8,810	9,060	9,250	9,440	9,650
SSA2.5-36 F 穴径						8,000	8,670	8,670	8,670	8,950	9,200	9,390	9,580	9,790
SSA2.5-40 F 穴径									9,190	9,470	9,720	9,910	10,100	10,310
SSA2.5-45 F 穴径									9,700	9,980	10,230	10,430	10,610	10,820
SSA2.5-48 F 穴径									10,210	10,490	10,740	10,940	11,120	11,330
SSA2.5-50 F 穴径									10,590	10,870	11,120	11,320	11,510	11,710
SSA2.5-55 F 穴径									11,320	11,600	11,850	12,050	12,240	12,440
SSA2.5-56 F 穴径									11,360	11,640	11,890	12,090	12,280	12,480
SSA2.5-60 F 穴径									12,010	12,290	12,550	12,740	12,930	13,130
SSA2.5-70 F 穴径									13,810	14,090	14,340	14,530	14,720	14,930
SSA2.5-80 F 穴径									15,820	16,100	16,350	16,550	16,740	16,940

ご注文数 5~20 個までの単価は巻末の価格表又は Web をご覧ください。

- (Fシリーズの注意) ①受注生産品のため、受注後**実働 2 日以内**(受注日除く)でメーカー完成となります。
 ②対応数は**1~20 個**です。20 個を超える場合は、別途お見積りとさせていただきます。
 ③締結部品と歯車の追加工部は黒染をしていません。

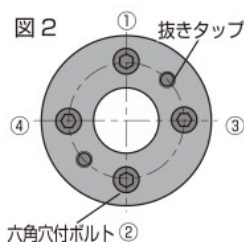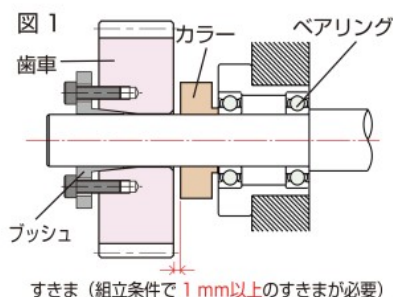

■取外し方法と注意事項

- ①動力源(電源)を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないことを確認してください。
- ②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。
- ③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を推奨します。

平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

コラム
ピジョン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他