


Vベルト

マックスターウェッジVベルト

独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。

- 省エネ・コンパクト設計ができます。
- 最高40m/secの高速運転が可能です。
- 耐熱性・静電防止性にすぐれています。
- すべて多本掛けに有効な“セットフリー”で、寸法安定性がよいベルトです。
- ウェッジプリーは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています。

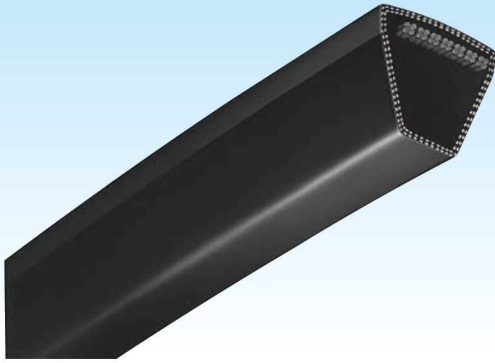


標準Vベルトとの比較

ベルトの呼称

5V - 2000

ベルト形=5V

ベルト呼び番号 (inch×10) = ベルト有効周長200インチ (5080mm)

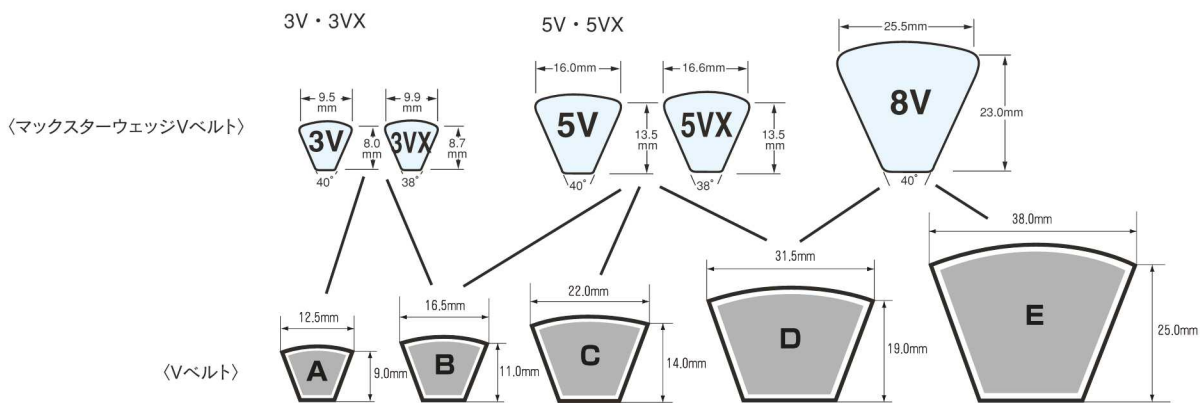

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

3V・3VX			5V・5VX			8V		
ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)	ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)	ベルト呼び番号	ベルト有効周長 (mm)	ベルトピッチ周長 (mm)
3V 250	635	631	5V 500	1270	1262	●8V 1000	2540	2524
3V 265	673	669	5V 530	1346	1338	●8V 1060	2692	2676
3V 280	711	707	5V 560	1422	1414	●8V 1120	2845	2829
3V 300	762	758	5V 600	1524	1516	●8V 1180	2997	2981
3V 315	800	796	5V 630	1600	1592	●8V 1250	3175	3159
3V 335	851	847	5V 670	1702	1694	●8V 1320	3353	3337
3V 355	902	898	5V 710	1803	1795	●8V 1400	3556	3540
3V 375	953	949	5V 750	1905	1897	●8V 1500	3810	3794
3V 400	1016	1012	5V 800	2032	2024	●8V 1600	4064	4048
3V 425	1080	1076	5V 850	2159	2151	●8V 1700	4318	4302
●3V 450	1143	1139	●5V 900	2286	2278	●8V 1800	4572	4556
●3V 475	1207	1203	●5V 950	2413	2405	●8V 1900	4826	4810
●3V 500	1270	1266	●5V 1000	2540	2532	●8V 2000	5080	5064
●3V 530	1346	1342	●5V 1060	2692	2684	●8V 2120	5385	5369
●3V 560	1422	1418	●5V 1120	2845	2837	●8V 2240	5690	5674
●3V 600	1524	1520	●5V 1180	2997	2989	●8V 2360	5994	5978
●3V 630	1600	1596	●5V 1250	3175	3167	●8V 2500	6350	6334
●3V 670	1702	1698	●5V 1320	3353	3345	●8V 2650	6731	6715
●3V 710	1803	1799	●5V 1400	3556	3548	●8V 2800	7112	7096
●3V 750	1905	1901	●5V 1500	3810	3802	●8V 3000	7620	7604
●3V 800	2032	2028	●5V 1600	4064	4056	●8V 3150	8001	7985
●3V 850	2159	2155	●5V 1700	4318	4310	●8V 3350	8509	8493
●3V 900	2286	2282	●5V 1800	4572	4564	●8V 3550	9017	9001
●3V 950	2413	2409	●5V 1900	4826	4818	●8V 3750	9525	9509
●3V 1000	2540	2536	●5V 2000	5080	5072	●8V 4000	10160	10144
●3V 1060	2692	2688	●5V 2120	5385	5377	●8V 4250	10795	10779
●3V 1120	2845	2841	●5V 2240	5690	5682	●8V 4500	11430	11414
●3V 1180	2997	2993	●5V 2360	5994	5986	●8V 4750	12065	12049
●3V 1250	3175	3171	●5V 2500	6350	6342	●8V 5000	12700	12684
●3V 1320	3353	3349	●5V 2650	6731	6723	●8V 5600	14224	14208
●3V 1400	3556	3552	●5V 2800	7112	7104	●8V 6000	15240	15224
			●5V 3000	7620	7612			
			●5V 3150	8001	7993			
			●5V 3350	8509	8501			
			●5V 3550	9017	9009			

●印はマックスターマルチウェッジベルトがあります。リップ数は3V・5V・8Vとも2, 3, 4, 5リップが標準です。標準サイズ以外は製造していません。
 □印は3VX, 5VXのローエッジゴクタイプ"マックスターウェッジシュプリーム"対応サイズで非在庫品です。