

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～10極

参考データ

適合ターミナル：50125

50133

嵌合リセプタクル：51021

梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：125V

最大定格電流：1A

接触抵抗：20mΩ以下

耐電圧：AC250V/1分間

絶縁抵抗：100MΩ以上

材質

ポリエステル、UL94V-0

使用温度範囲


−40℃～+85℃

(通電による温度上昇分も含む)




1.25mmピッチ PicoBlade™ プラグハウジング

51047

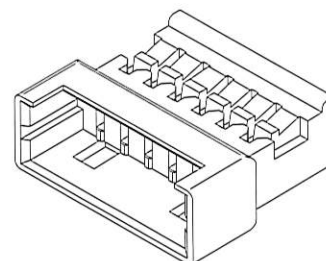


G

51047

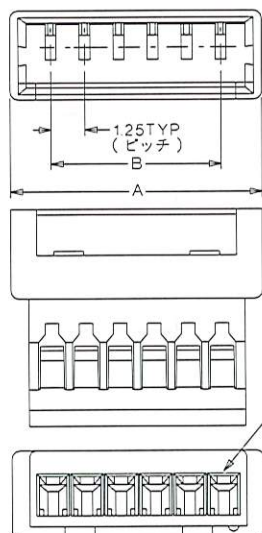

回路番号 1

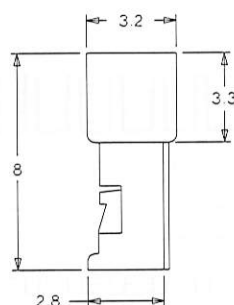


嵌合図

51047・50125/50133

51021・50079/50058

 W=9.0mm



オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	51047-0200	4.25	1.25	1000
3	51047-0300	5.50	2.50	1000
4	51047-0400	6.75	3.75	1000
5	51047-0500	8.00	5.00	1000
6	51047-0600	9.25	6.25	1000

極数	オーダー番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
7	51047-0700	10.50	7.50	1000
8	51047-0800	11.75	8.75	1000
9	51047-0900	13.00	10.00	1000
10	51047-1000	14.25	11.25	1000